

ボールバルブ付真空計


品番	仕様	重量
EA103EB	置針型真空計+ボールバルブ	260g
EA106BA	置針型真空計のみ	160g

ゲージ径…φ80mm

- 置針型真空計の為、真空度の最高値が読み取れます。
圧力範囲 0~-0.1MPa(0~-760mmHg)
 - 冷媒回路と真空ポンプを直接つなぐことができます。
 - バルブ付ホースとの兼用でエア混入はゼロになります。
 - 接続径…1/4”フレアオス×1/4”フレアオス
 - ボールバルブ耐圧…5.0MPa(常用圧力3.0MPa)
 - ボールバルブ接続径…1/8”NPTメス×1/4”フレアオス×1/4”フレアオス
- ※ボールバルブはEA105Z-1になります。

EA103EB

EA106BA

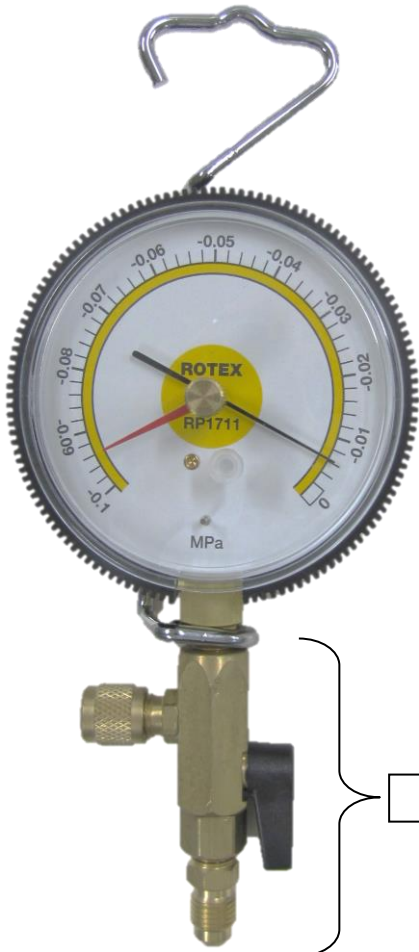

EA105Z-1

1/8”NPTメス

接続ポート1/4”オスは
商品横側と下部にあります。

