

 IRIS OHYAMA

布製品  
専用

洗浄剤  
不要

温水対応  
40°C

**あきらめない!**  
カーペットやソファを  
**簡単水洗い!**

**リンサークリーナー** RNS-300

リンサー洗浄機とは

# 水と空気力で汚れを吸い取る 布専用の掃除機

車の座席シートや、ホテルのカーペットの  
シミ・汚れ掃除に活躍。

アイリスのリンサークリーナーは、  
業務用のノウハウをご家庭でも  
使えるコンパクトサイズに。



水のとパワフル吸引で  
布製品のシミや汚れを落とします。



毎日使うオフィスチェア  
の汚れ・・・




こんなに  
キレイに!



その理由は・・・

# 水と一緒に汚れを吸い込む!!

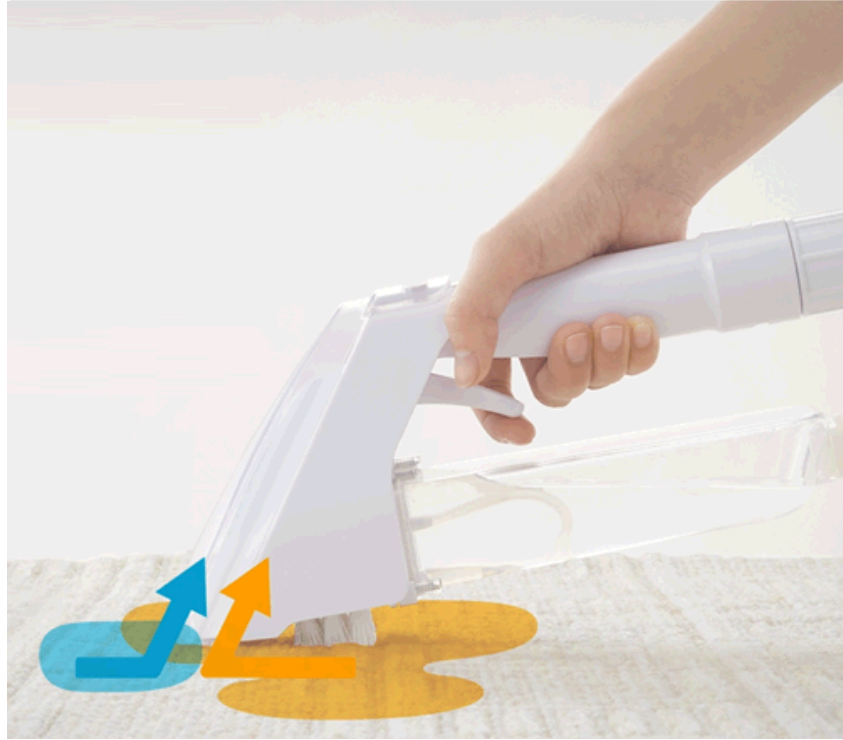

布製品についた汚れに水を吹き付けることで汚れが浮き、  
水と一緒に一気に吸引して、汚れを取り除きます。



雑巾で拭き取ったり、  
洗濯機やクリーニングに出す手間がありません。

水で洗淨するので、  
**赤ちゃんやペット**がいる  
お家でも**安心**



CHECK

## 洗淨ブラシ付きハンドツール



落ちにくい汚れの必須アイテム  
「ブラシ」をハンドツールと一体化。

水や洗淨水を吹き付け、  
こすることで落ちにくい汚れを  
浮かせます。

**40°Cまでの温水に対応!**

落ちにくい汚れを温水で浮かせます。

# 使い方は簡単!

## STEP1

ハンドツールの清水タンクに水を入れてバキュームホースに繋げる



## STEP2

電源を入れて噴出レバーを引き、水を吹き付ける



## STEP3

ハンドツールの吸入口を布に押し付け手前に引くだけ



## コンパクトで軽量

軽量2.7kg

持ち運びやすいコンパクトサイズで、  
お部屋中のどこでも使えます。



## 丸洗いできて清潔

タンクはもちろん、ハンドツール、  
バキュームホースは取り外して丸洗い。  
清潔を保てます。





ソファやカーペットのシミ・汚れから車内清掃など  
なかなか洗えない布の汚れをいつでもきれいに。





# 商品仕様



定格消費電力  
330W

回収タンク有効容量  
0.5L

清水タンク容量  
0.3L

ホース長さ  
直径2.9cm×1m

お湯使用温度  
約40℃まで

電源コードの長さ  
約3m

本体サイズ 幅24.8×奥行14.6×高さ31.2  
質量(付属品含む) 約2.7kg

## 付属品



ハンドツール



バキュームホース



ホルダー



ホースフック



コードフック  
×2

## 商品情報

---

カーペットを丸洗いでできるクリーナー。  
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引！  
丸洗いしたようにスッキリ！

ソファや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。

ハンドツール式なので、タンクは横に置いて軽々お掃除。  
噴霧レバーを引くだけの楽々噴霧。  
ハンドツールの先端のノズルを下方に向けないと噴霧されない安心設計。

落ちにくい汚れや、染み付いた汚れは、アルカリイオン水などの洗浄剤などで汚れを浮かせてから洗浄すると効果的です。

※清水タンクには洗浄剤を入れないでください。

※泡がでる食器用洗剤などは故障の原因になりますので、使用しないでください。

## 商品仕様

---

- 電源

AC100V・50・60Hz

- 定格消費電力

330W

- 吸込仕事率

30W

- 回収タンク有効容量

0.5L

- 満水タンク容量

0.3L

- ホース長さ

直径約29mm×1m

- お湯使用温度

約40℃まで

- 商品サイズ(cm)

幅約24.8×奥行約14.6×高さ約31.2

- 製品質量（付属品含む）

約2.7kg

- 電源コードの長さ

約3m

- 付属品

ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個