

乾電池式噴霧器

新商品

2023年春予定

ハイパワー
タイプ

5L
タンク


 
3L
タンク

GT-5HD

GT-3HD

〈ノズル長さ〉

GT-5HDグリップ部含む

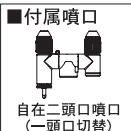

単一形乾電池
6本別売り

ノズル
仕様

噴口接続部:M8
ノズルパイプ接続部:M16
(GT-5HDのみ取り外し可)

EA115Y-5B

機種		GT-3HD		GT-5HD	
タンク容量		3L		5L	
ノズル形式		三段二頭口(一頭口切替)		一段+延長パイプ付二頭口(一頭口切替)	
ノズル長さ		37~96cm		96cm(59cm+延長パイプ37cm)	
ホース長さ		1.7m		2.0m	
ポンプ	ポンプ	ダイヤフラム	モーター	直流7.2Vモーター	
	噴口	一頭口		二頭口	
		噴霧	直射	噴霧	直射
	噴霧量	0.45L/分	0.57L/分	0.68L/分	0.74L/分
噴霧目安*	約0.6m	(斜め45°) 約4m	約0.6m	(斜め45°) 約2.5m	
電池	乾電池	単一形乾電池 6本(別売)			
	作業時間目安	約8.5時間			
	電池寿命目安 (アルカリ乾電池使用時)	340L			
本体重量		1.3kg(電池含まず)		1.5kg(電池含まず)	
付属品		スポイト、二頭口噴口(一頭口切替)、ショルダーベルト、延長パイプ(GT-5HDのみ)			
J	A	N	4971770-501256		4971770-501263

※1: 環境温度や乾電池の温度が高いときは電池容量が少なくなり、作業時間が短くなります。又、マンガン電池の場合は、使用時間が約半分になります。★P.29参照

※ご使用頂けない薬剤もありますので、『主要薬剤適合一覧表(P.92)』をご確認ください。