

多種



UP
糸入り耐圧超
耐寒性

クリアタイプ

ノズル用

SKネットホース

中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。

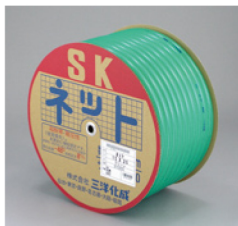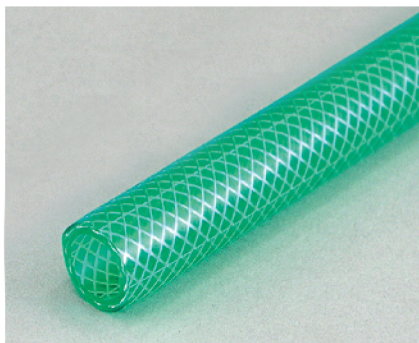

▲50mドラム巻き(グリーン)



▲50mカセ巻き

材質 PVC、ポリエステル糸

品質

- 構造 / 糸入り二重管ホース
- 使用温度範囲 / 0~60℃
- 耐寒性 / 脆化温度-50℃
- 耐圧性 / 下記の規格表に記載
- 食品衛生法(厚生省告示178号)適合

用途 家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として

SKネットホース 規格表

品番	長さ	サイズ (mm)	色	最高使用圧力		JANコード (4973692)	1梱入数 (本)	ケースサイズ (cm)	C/S重量 (kg)	EA品番
				環境温度23℃時	環境温度60℃時					
SN-1520D 50G	50mドラム	15×20	グリーン	1.0MPa	0.67MPa	104942	3	43×43.5×67	29.2	EA124DL-31
SN-1824D 50G	50mドラム	18×24	グリーン	0.90MPa	0.50MPa	104966	2	48×48×47	27.6	EA124DL-32