

# EA124KS-2(ロータリースプリンクラー) 取扱説明書

(アメリカ)

## ◆仕様

散布面積:371.6m<sup>2</sup>(直径約21m)


使用圧力範囲:0.1~1MPa(1~10kg/cm<sup>2</sup>)

材質:ポリマー

## ◆散布調整


### 散布距離調整

スプリンクラーの上部にあるダイヤルを回すと距離が調整できます。

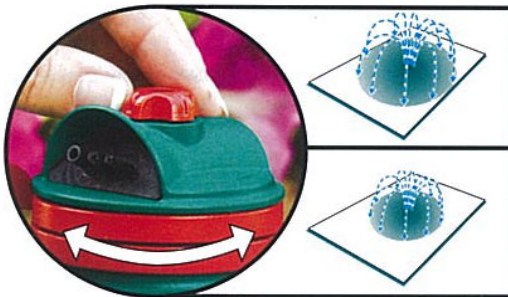

### 散布範囲調整

範囲調整レバーを揃えると、360° 散布します。(図1参照)  
また、レバーを下図のように広げるとその両レバーの角度が散布範囲となります。

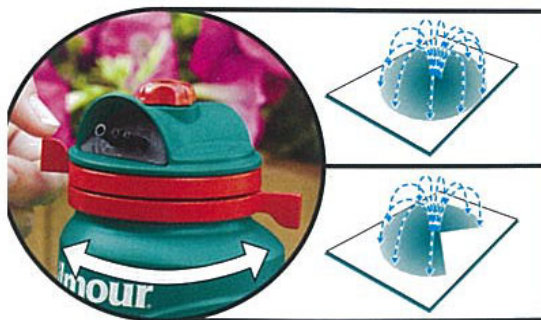

この部分が回転し、  
散布します。

距離調整レバー

範囲調整レバー



(図1)裏側



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929