



●仕様


- 散布面積…371.6㎡(直径約21m)
- 使用圧力範囲…0.1～1MPa(1～10kg/cm²)
- 接続ねじ…3/4” NHメス
- 重量…342g
- 材質…ポリマー



キャップを外して他のホースとつなぎ、スプリンクラーを連続してつなぐことができます。



散布範囲調整

スプリンクラーの上部にあるダイヤルを回すと距離が調整できます。

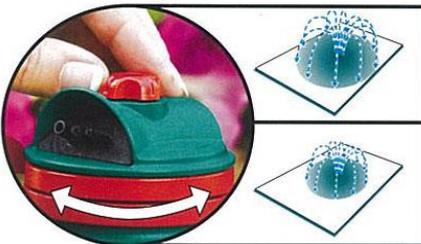


散布範囲調整

範囲調整レバーを揃えると、360° 散布します。また、レバーを下図のように広げるとその両レバーの角度が散布範囲となります。

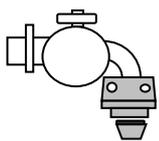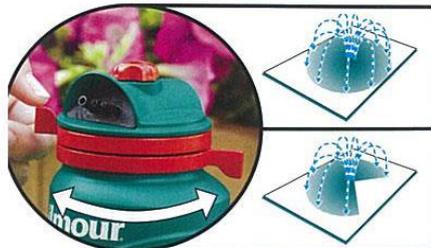


(口金)
EA124LB-9A、
-11Aなど

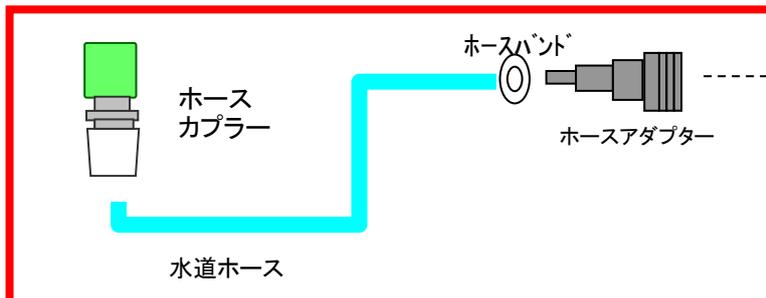

部分 ウォーターホース(アダプター付)
EA124DN-10、-30

■ホース接続例

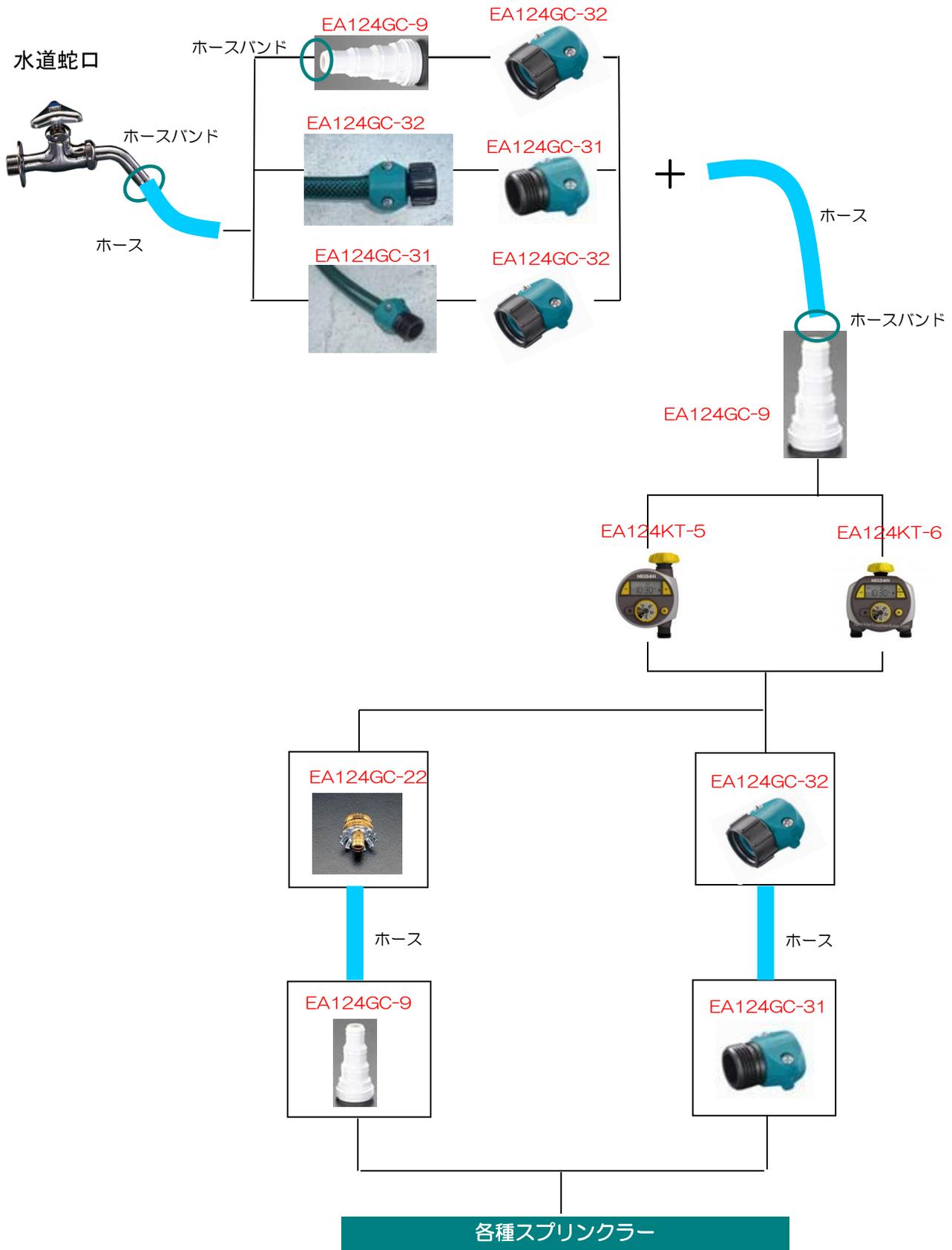

※本品はアメリカ製で、ねじサイズは3/4" NHメス、オスとなっております。
日本製のねじが合わない場合があります。上のようなコネクター類をお使いください。