

EA124KS-3(ロータリースプリンクラー)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


◆仕様

- ・散布半径…4.8m～13m
- ・散布角度…30°～360°
- ・使用圧力…0.41MPa



◆散布距離の調整

- ・散布距離を調整する為に、赤いインナーリングを手で調節して下さい。

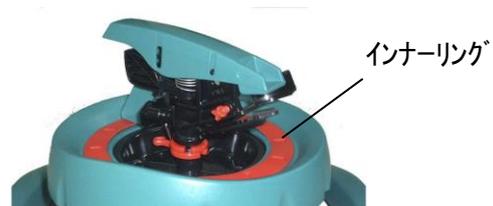


- ・距離を短くする場合は、インナーリングを押し上げて下さい。

- ・距離を長くする場合は、インナーリングを押し下げて下さい



- ・インナーリングの各調整ポイントを上げたり下げたりすることにより、ポイント毎の散布距離を調整することが出来ます。

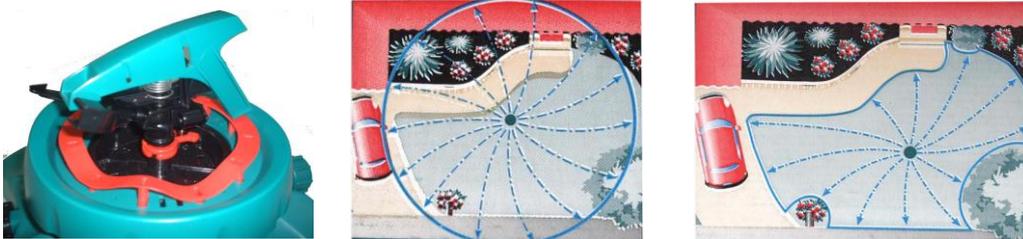

◆回転範囲の調整

- ・赤いレバーを任意の場所で決めることにより、散布範囲を調整出来ます。



- ・スプリンクラーを作動させ、必要に応じて動きをテストして下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929