


EA164DE-2.5-13 インパクトソケット


- 6ポイント
- 差込角 1/2"

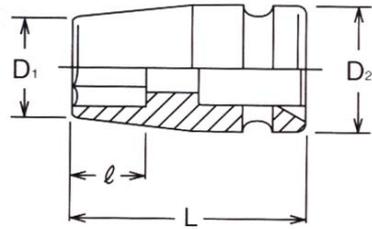

	inch	D1(mm)	D2(mm)	l(mm)	L(mm)	適用ピン	適用リング	重量(g)
EA164DE-2.5	5/16	14.5	25	6	38	EA164AA -3.5A	EA164A -19	85
EA164DE-3	3/8	17	25	7	38			85
EA164DE-3.5	7/16	18.2	25	8	38			85
EA164DE-4	1/2	20.7	25	10	38			85
EA164DE-4.5	9/16	22	25	10	38			85
EA164DE-5	5/8	24.5	30	11	38	EA164AA -3.5B	EA164A -24	130
EA164DE-5.5	11/16	25.7	30	12	38			130
EA164DE-6	3/4	28.2	30	13	38			125
EA164DE-6.5	13/16	30.7	30	14	38			120
EA164DE-7	7/8	32	30	14	38			130
EA164DE-7.5	15/16	34.5	30	14	38			135
EA164DE-8	1	35.7	30	14	38			135
EA164DE-10.5	1-1/16	38.2	30	16	40			160
EA164DE-11	1-1/8	40.7	30	17	40			190
EA164DE-11.5	1-3/16	42	30	17	40			190
EA164DE-12	1-1/4	44.5	30	18	40			216
EA164DE-12.5	1-5/16	45.7	30	19	40			260
EA164DE-13	1-3/8	47	30	19	40			263

廃番


(例)

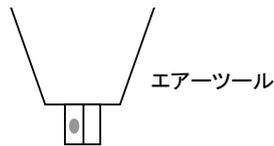

インパクトソケット用リング(別売)



 インパクトソケット用ピン(別売)



インパクトソケット(別売)

必ずインパクトソケット用ピン、リングを併用してください。