


EA164EH-19-32 (3/4")インパクトHEXソケット

ヘックスビットソケット
差込角 3/4"

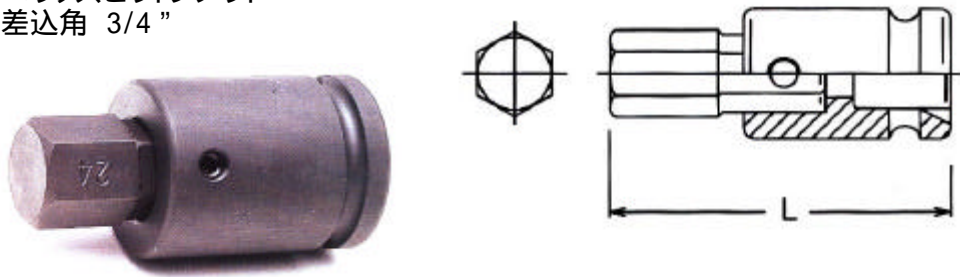

	サイズ(mm)	適用ピン	適用Oリング	L(mm)	重量(g)
EA164EH-19	19	EA164AA -5.5A	EA164A -36	87.5	670
EA164EH-22	22			87.5	692
EA164EH-24	24			87.5	706
EA164EH-27	27			87.5	730
EA164EH-32	32			87.5	783

(例)

