


## EA207R- 2 (スクレーパー)

ハンドル特徴 ゴムとプラスチック製  
軽量 強靱

ブレードの交換が楽にできます。  
後部キャップはブレード収納可能

全長...140mm  
能力 4mm以上  
一般的バリ取りに

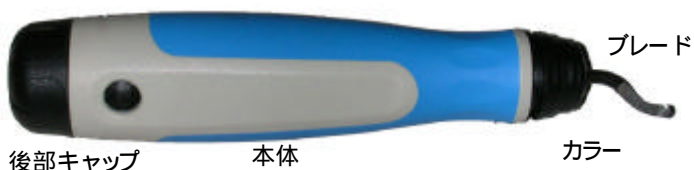

### 標準替刃

- ・EA207R - 10... 1本
  - ・EA207R - 20... 1本
  - ・EA207R - 40... 1本
- 下記の替刃が適応します。



- ・すべてのブレード(3.2mm軸)を保持できるユニークなハンドル。
- ・ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
- ・ブレードの交換はカラーを押し下げで行います。
- ・基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。
- ・後のキャップは作業中にはずれないようにになっています。
- ・キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。

### EA207R - 10

鉄鋼、アルミ等の重切削用。  
軸径:3.2mm、全長:48mm、刃長:10mm  
片刃、右回りのみ。黒色。



### EA207R - 20

鋳物、真鍮、プラスチック用。  
両刃、左右回り。シルバー色。  
軸径:3.2mm、全長:48mm、刃長:12mm



### EA207R - 40

耐久性に優れた万能ブレード。両刃。黒色。  
軸径:3.2mm、全長:48mm、刃長:9mm

