


可搬式ガス溶断セット ニューチヨパック

溶接，切断作業にこれ一台!あらゆる作業場へ持ち運び簡単!作業環境の改善に一役!

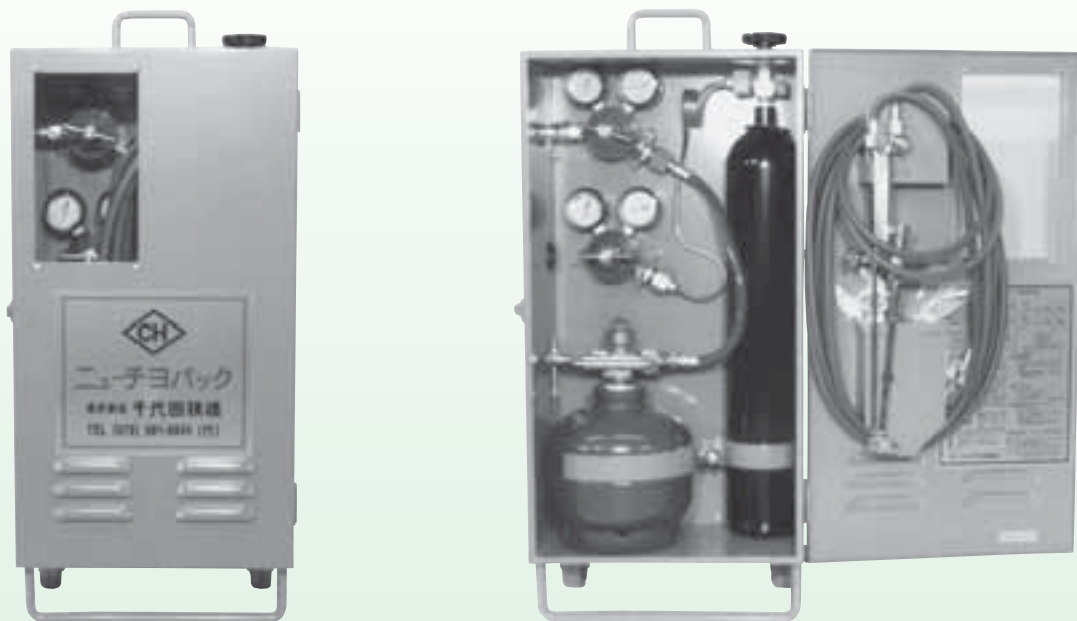

寸法 (mm)	W350×H730×D215
質量 (kg)	30
品番	No. 051060

Ⅶ
アソク
のセ
サの
溶
断
機
器

■仕様					
モデル名	作業可能能力				
ニューチヨパック	<table border="1"> <tr> <td>中型溶接器 (火口No. 200)</td> <td>中型切断器 (火口No. 1)</td> </tr> <tr> <td>6mmの鉄板を連続 約1.5時間溶接可能</td> <td>10mmの鉄板を連続 約12m切断</td> </tr> </table>	中型溶接器 (火口No. 200)	中型切断器 (火口No. 1)	6mmの鉄板を連続 約1.5時間溶接可能	10mmの鉄板を連続 約12m切断
中型溶接器 (火口No. 200)	中型切断器 (火口No. 1)				
6mmの鉄板を連続 約1.5時間溶接可能	10mmの鉄板を連続 約12m切断				

■内容明細		
モデル名	ニューチヨパック	個数
台車	ホース，吹管，調整器，工具等収納ケース付	1台
酸素容器	内容積;3.6ℓ(未充填)※	1本
アセチレン容器	内容積;3.6ℓ(未充填)※	1本
酸素圧力調整器	ゲージプロテクターなし 乾式安全器なし	1台
アセチレン圧力調整器	ゲージプロテクターなし 乾式安全器付	1台
1次酸素連結管	銅管製，両端ナット付	1本
1次アセチレン・ホース	チヨフレックス，アセチレン取付枠付	1本
溶断ホース・セット	酸素、アセチレン (L=4m)各1本	1式
ニューグリッター中切断器	入口;チヨコックなし	1台
ニューグリッター中溶接竿	—	1本
中型溶接火口	No. 200, No. 450	各1本
中型切断火口	No. 1, No. 2	各1本
スパナ	—	1個
容器開閉ハンドル	—	1個
点火用ライター	—	1個
掃除針	—	1組

※容器にはガスを充填してありません。