

イタリア製 **ステンレス溶接焼け取り機**

クリノックスシリーズ

驚きのスピードとパワー

クリノックスシリーズ累計
日本国内販売実績 3,000 台

すべてのモデルでブラシが
使用可能



エコクリノックス2

シリーズ最軽量コンパクトモデル
(最大出力：360W)

クリノックスパワーブラシ M

100/200V 兼用ミドルパワーモデル
(最大出力：1500W @ 200V、
700W @ 100V)



圧倒的一番人気!!



クリノックス パワーブラシ

100/200V 兼用多機能ハイパワーモデル
(最大出力：2500W @ 200V、
1500W @ 100V)

クリノックスシリーズ 共通特徴

☆全機種ブラシに対応！狭い所の焼け取りに最適！

☆ダブルインバーターボード搭載にて、スパークしても電源が落ちない

最軽量 コンパクトモデル

エコクリノックス2

●本体重量わずか 2.8kg 現場作業に最適

●ブラシ M とブラシ S が使用可能 細かい部分の焼けを除去

エコクリノックス2仕様(型式: ECO2)

入力電源: 100V 50/60Hz

消費電力: 360W 最大出力電流値: 30アンペア

本体寸法: 210×85×280mm 本体重量: 2.8kg



動画はこちら 



標準付属品

- ペンタイプトーチ × 1
- トーチケーブル × 1
- アースケーブル × 1
- 電解液 2種類 (ボマー、ニュートラルボマー LB) 100ml × 各 1
- 電解液用容器 × 1
- ステンレストーチ電極 11mm × 1
- O-リング 11mm 用 × 1
- カーボンブラシ M × 1
- ブラシ M 用スリーブ × 1
- カーボンブラシ S × 1
- スモールブラシアダプタ × 1
- ロールボンドパット × 2
- ロールボンド用ハサミ × 1

100/200V 兼用 ミドルパワーモデル

クリノックス パワーブラシ M

●ビックブラシが使用可能

●有機ELパネル採用

●ダブルトーチで2人同時作業可能

パワーブラシ M 仕様(型式: CLX-POWER-M)

入力電源: 100/200V 50/60Hz

消費電力: 700W at 100V 1500W at 200V

最大出力電流値: 50アンペア at 100V、200V

本体寸法: 170×240×410mm 本体重量: 6.7kg



動画はこちら



標準付属品

- トーチグリップ × 2
- 35mm グラファイト製トーチ電極 × 1
- ロールボンドパット × 2
- 電解液 3種類 (ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 100ml × 各 1
- 35mm 電極用オーリング × 1
- ブラシアダプター × 1
- カーボンブラシ S × 1
- ビックカーボンブラシ × 1
- ビックブラシ用スリーブ × 1
- トーチケーブル 4m × 1
- トーチケーブル 8m × 1
- アースケーブル 3m × 1
- ロールボンド用ハサミ × 1
- 電解液用容器 × 1

圧倒的一番人気!!

100/200V 兼用



多機能ハイパワーモデル

クリノックス パワーブラシ

- 効率的にバリバリ焼け取りができるビックブラシ使用可能
- 有機ELを採用したパネルによるシンプルな操作を実現
- ダブルトーチで2人同時作業可能
(100V 専用タイプ 2台以上のハイパワーを実現)



- ドブ漬け焼け取り、電解研磨が可能

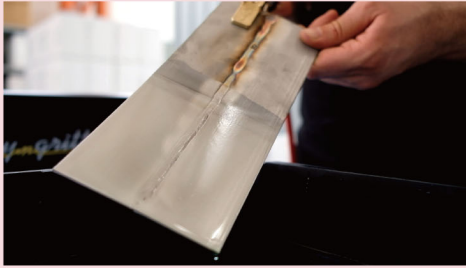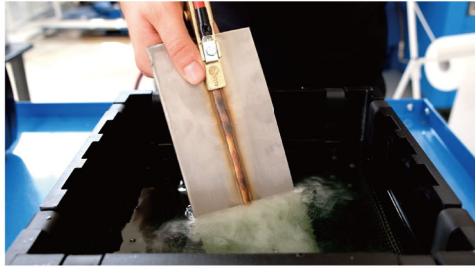

- 専用ワイドトーチに付け替えてタンクの錆び取り洗浄も可能



ワイドトーチ
(オプション)
CLX80263
CLX80118
CLXD200.01

パネル



動画はこちら

動画はこちら



動画はこちら



パワーブラシ仕様(型式: CLX-POWER)

入力電源: 100/200V 50/60Hz

消費電力: 1500W at 100V

2500W at 200V

最大出力電流値: 75アンペア at 100V

100アンペア at 200V

本体寸法: 170×240×410mm 本体重量: 8.5kg

標準付属品

- ・トーチグリップ × 2
- ・45mm グラファイト製トーチ電極 × 1
- ・ワイドロールボンドパット × 2
- ・電解液 3種類 (ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 100ml × 各1
- ・45mm 電極用オーリング × 1
- ・ブラシアダプター × 1
- ・カーボンブラシ S × 1
- ・ビックカーボンブラシ × 1
- ・ビックブラシ用スリーブ × 1
- ・トーチケーブル 4m × 1
- ・トーチケーブル 8m × 1
- ・アースケーブル 3m × 1
- ・ロールボンド用ハサミ × 1
- ・電解液用容器 × 1

消耗品・パーツリスト

全商品共通消耗品



ボマー 5L
焼け取り、電解研磨用
CLX2500.01



ソフトボマー 5L
焼け取り用
CLX2502.01



ニュートラルボマー-LB 5L
焼け取り用
CLX2504.50



中和剤スプレーフィット1L
(しみ、ムラを未然に除去します)
ESXFIT001



しみとり液デックス 5L
(しみ、ムラが出た後に除去します)
ESXDEX001



ロールボンド
専用ハサミ



電解クロスロールボンド
幅：35mm × 長さ：2.5m
CLX2530



チューブボンド
2.5m
CLX2289



カーボンブラシ
S
CLXB041



カーボンブラシ
M
CLXB053



ブラシM用スリーブ
CLXB054

エコリノックス2専用消耗品



ステンレス電極 11mm幅
× 10個
CLX656.10



11mm幅
O-リング × 10個
CLX2595.10



トーチケーブル
CLX4002



アースケーブル
CLX4004



ペンタイプトーチ
CLX4001



スモールブラシ
アダプタ
CLXB026

 
パワーブラシ・パワーブラシM専用消耗品



グラファイト製
トーチ電極 35mm
CLXTIG858



35mm 電極用
O-リング 5個入
CLX4003



グラファイト製
トーチ電極 45mm
CLXTIG756



45mm 電極用
O-リング 5個入
CLX2886.05



ワイドロールボンド
幅：45mm × 長さ：2.5m
CLX2541.25



トーチグリップ
CLX80278



アースケーブル
3m
CLX4090



トーチケーブル
4m
CLX4094.3



トーチケーブル
8m
CLX4095.3



ブラシアダプター
CLXB030



ピックカーボンブラシ
CLXB051



ピックカーボンブラシ用
スリーブ
CLXB052

パワーブラシ専用オプション



ドブ漬け用 E-BOX
CLXJPEPB003 (3L)
CLXJPEPB006 (6L)



200mmワイド 電極用
ハンドグリップ
CLX80118



ワイドトーチ電極
200mm
CLX80263



200mmワイド 電極用
クロス
CLXD200.01



ワイドトーチ電極用
電極液トレイ
CLX408

総輸入元：

株式会社エスティジェイ

〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26
TEL：044-850-1401 FAX：044-850-1402
URL：www.stjcorp.jp/
営業拠点：川崎・大阪・名古屋・岡山・福岡

販売元：