

エアカットバルブ オールクリア

縦引き・横引き兼用 ドレン排水用トラップ
ACV-LV30 / ACV-LV50

EA455BC-0

EA455BC-1

型式	適合配管	入数
ACV-LV30	VP-20,25,30	20
ACV-LV50	VP-40,50	20


どんな場所にも設置可能な
オールラウンダー

縦
横 兼用



スムーズに排水しながら
排水配管からの空気侵入をシャットアウト

縦引 / 横引兼用構造

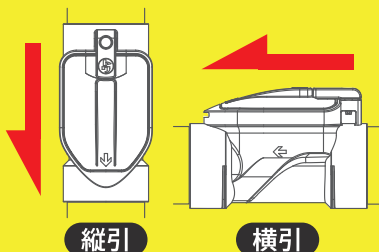

縦引

横引

特殊弁構造により、縦引きでも横引きでも臭気 / 虫などをシャットアウトし、スムーズに排水を行う。

弁のメンテナンス可能



レバーロックを解除して蓋を取り外し、本体を設置したまま弁の点検・清掃・交換が行える構造。

多様な環境に設置可能




機内静圧 -1500Pa まで対応。縦引き、横引きどこでも設置可能。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニアガス)

特長

縦引/横引兼用の弁構造

特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気 / 虫などをシャットアウトし、スムーズに排水を行う。

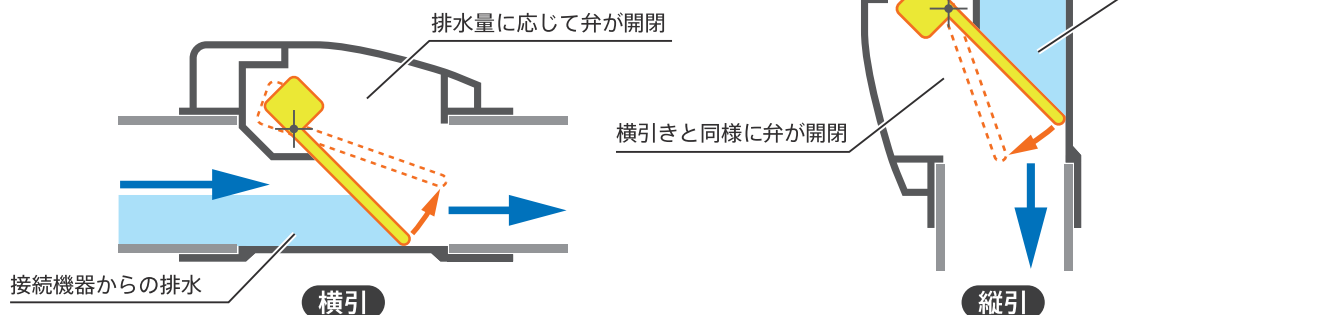

耐熱温度 100℃

高气密による高い防臭・防虫効果

V型形状による施工性向上


屋外設置可能

クリアボディで楽々点検


V型弁でスライムが溜まらない

用途 / 仕様

縦引取付図

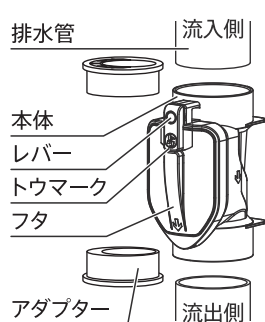

横引取付図

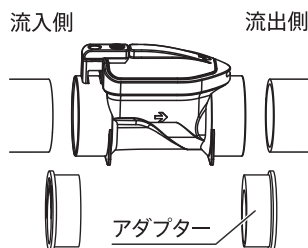

主な用途

- ・ エアコン（室内機）のドレン
- ・ 冷蔵庫 / 冷凍庫の排水
- ・ 空気調和機のドレン
- ・ 電気温水器の排水

型式	全長×幅×高さ(mm)	適合塩ビ管呼び径
EA455BC-0	100×54×72	VP-20 (アダプタ使用)
ACV-LV30		VP-25 (アダプタ使用)
		VP-30
EA455BC-1	138×72×94	VP-40 (アダプタ使用)
ACV-LV50		VP-50

🔧 施工上のご注意

- 本品は縦引き・横引き兼用ですが、それぞれ水平・垂直に取り付けてください。
- 横引きの場合、必ず勾配を設けてください。
- 矢印の向きが流出方向になります。間違わないようにしてください。
- 接続機器がフィンの着霜、吸込み口フィルターの目詰まり等で著しく負圧になることがあります。そのため、接続機器側も説明書に従い点検・清掃をお願いいたします。
- 施工にあたっては、本品付属の施工要領書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

⚠️ 安全に関するご注意

- 本品は空気を完全に封じるものではありません。
- 使用に際し溶剤・鉱物油などは流さないでください。また硫化ガス等の有毒ガスが発生する場所では使用できません。
- 流入／流出方向を正しく取り付けてください。
- 点検は定期的を実施してください。
- 使用状況によっては臭気などが逆流することがあります。
- 水が凍結しない環境で使用してください。

(注) カタログの内容はお断りなく仕様を変更することがありますので詳細についてはお問い合わせください。

 **東光器材株式会社**

営業部 〒349-0101 埼玉県蓮田市黒浜 3497
TEL 048-765-1188 FAX 048-764-2880