


## EA470AB-2~-30

(ボールバルブ[黄銅])

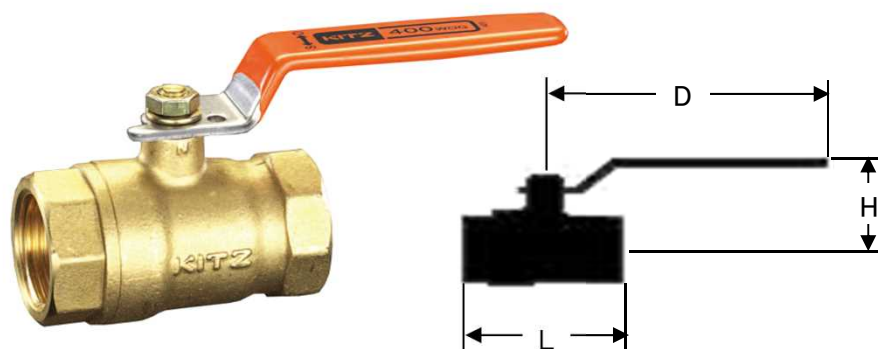

品番	口径 (インチ)	サイズ(mm)			重量 (g)
		L	H	D	
EA470AB-2	Rc 1/4	50	45	60	177
EA470AB-3	Rc 3/8	50	45	60	183
EA470AB-4	Rc 1/2	65	45	80	248
EA470AB-6	Rc 3/4	68	50	80	356
EA470AB-10	Rc 1	79	55	110	568
EA470AB-12	Rc 1 1/4	86	60	110	758
EA470AB-14	Rc 1 1/2	96	65	110	1,046
EA470AB-20	Rc 2	109	75	140	1,662
<del>廃番 EA470AB-25</del>	<del>Rc 2 1/2</del>	<del>127</del>	<del>91</del>	<del>200</del>	<del>3,910</del>
EA470AB-30	Rc 3	153	105	300	5,330

廃番

**接続径 > 弁径(接続径に比べて弁径が小さいタイプ)**

- 鉛の浸出基準合格品
- フローティング方式
- 最高許容圧力…常温の水、油、ガス(※) : 2.75MPa  
150°C以下の水、油、ガス(※) : 0.69MPa  
※可燃性、毒性以外のガス
- 材質…ボディ : 黄銅(C3771BE)  
キャップ : 黄銅(C3771BE)  
ステム : ※<sup>1</sup> Kメタル  
ボール : 黄銅(C3771BE + Ni-Crメッキ)  
ボールシート : ※<sup>2</sup> ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)  
ハンドル : EA470AB-2~-20 / ステンレス(SUS430)  
EA470AB-25, -30 / ダクタイル鋳鉄(FCD400-15)

※<sup>1</sup> Kメタル…脱亜鉛現象を防止するために開発された特殊黄銅。  
※<sup>2</sup> ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)…一般的にテフロンと呼ばれる。