

## EA510ZE-2(ベアリング挿入工具セット)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

・内径10～50mmまでのボールベアリングまで取り付けられます。

### ◆仕様

内径…10～50mm  
外径…26～110mm

重量…4.5kg


### ◆構成

リング スリーブA用 12枚  
スリーブB用 9枚  
スリーブC用 12枚


(適応リング内径)  
スリーブ A 10～17mm  
B 20～30mm  
C 35～50mm  
ショックレスハンマー 1個

### ◆使用方法


- ①挿入するベアリングの内径(または番号)を表を参考にして、スリーブを選びます。
- ②軸にベアリング、リングを挿入します。

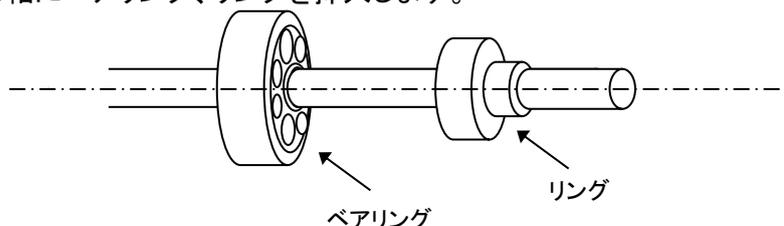

- ③次にスリーブをパイプの端より通し、リングにはめる。

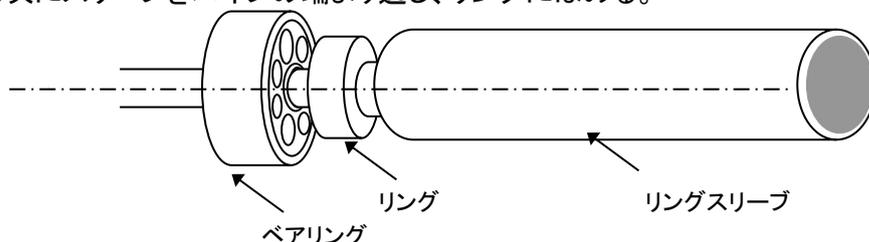

- ④スリーブの端をナイロンハンマーでたたき、所定の位置まで挿入する。

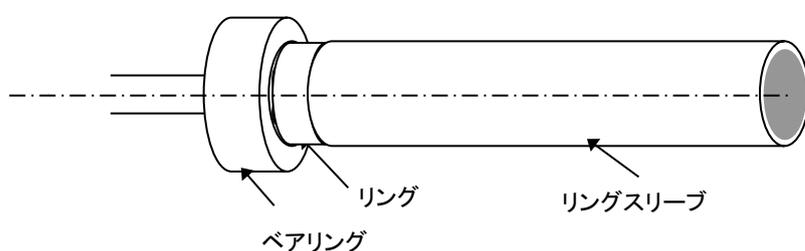

**付属のハンマー以外使用しないで下さい。  
金属ハンマーで使用するとリングが  
割れますので絶対に使用しないで下さい。**

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

選択チャート表

インバクト スリーブ	インバクト リング	SKF	SKF	SKF	SKF	SKF	SKF	SKF	SKF
		60 62 63 64	12 22 13 23	72B 73B	32 33	222 213 223	NU-NJ-N 234	302 222 303	313 323
A	(10-26mm) (10-30mm)	6000 6200	129 1200 2200		3200				
	(10-35mm) (12-28mm) (12-32mm)	6300 6001 6201	1300		3201				
	(12-37mm)	6301	1301 2301						
	(15-32mm) (15-35mm)	6002 6202	1202 2202	7202B	3202				
	(15-42mm)	6302	1302 2302		3302		30302		
	(17-35mm) (17-40mm)	6003 6203	1203 2203	7203B	3203		30203		
	(17-47mm)	6303	1303 2303	7303B	3303		30303		
	B	(20-42mm) (20-47mm)	6004 6204	1204 2204	7204B	3204		204	
(20-52mm)		6304 6403	1304 2304	7304B	3304	21304	304	30304 32304	
(25-47mm) (25-52mm)		6005 6205	1205 2205	7205B	3205	22205	205	30205	
(25-62mm)		6305 6404	1305 2305	7305B	3305	21305	305	30305 31305	
(30-55mm) (30-62mm)		6006 6206	1206 2206	7206B	3206	22206	206	30206 32206	
(30-72mm)		6306 6405	1306 2306	7306B	3306	21306	306 405	30306 31306 32306	
(35-72mm)		6207	1207 2207	7207B	3207	22207	207	30207 32207	
(35-80mm)		6307 6406	1307 2307	7307B	3307	21307	307 408	30307 31307 32307	
C	(35-62mm) (40-80mm) (40-90mm)	6007 6208 6308 6407	1208 1308 2308	7208B 7308B	3208 3308	22208 21308 22308		30208 30308	
	(45-75mm) (45-85mm)	6009 6209	1209 2209	7209B	3209	22209		30209 32209	
	(45-100mm)	6309 6408	1309 2309	7309B	3309	21309 22309	31309 32309	30309 31309 32309	
	(50-80mm) (50-90mm)	6010 6210	1210 2210	7210B	3210	22210		30210 32210	
	(50-110mm)	6310 6409	1310 2310	7310B	3310	21310 22310	31310 32310	30310 31310 32310	

C	(50-90mm)	6011 6012					
	(45-100mm)	6013 6211	1211 2211	7211B	3211	22211	211
		6014 6015	1212 1213	7212B 7213B	3212 3213	22212 22213	212 313
	(50-110mm)	6212 6213	2212 2213	7311B	3311	21311	311
		6311	1311			22311	410
		6410	2311				