


# EA519E-21(ビードブレイカー)取扱説明書


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## 仕様


- 38”、42”タイヤのビード外し用(トラクターや小型ATV等)
- ストローク…101.6mm
- ボルト・ナットサイズ…30mm
- スチール製
- 全長…255mm
- 重量…4.9kg
- ボルトを締める際はハンドツールもしくはエアラチェットレンチをご使用下さい。  
(エアインパクトレンチは使用しないで下さい)

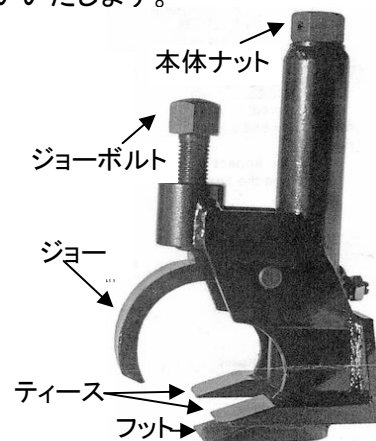


## 取扱方法

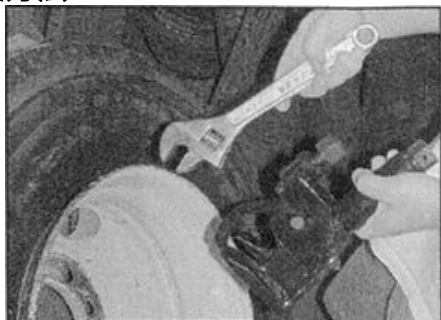


- 1、必要な工具: モンキーレンチや  
エアラチェットレンチ等  
※エアインパクトレンチは使わないで下さい

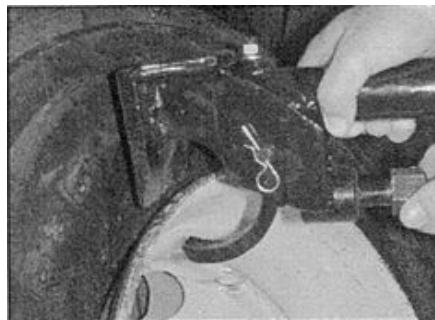

- 2、ティースとフットを揃えて  
リムとビードの間に入れます。

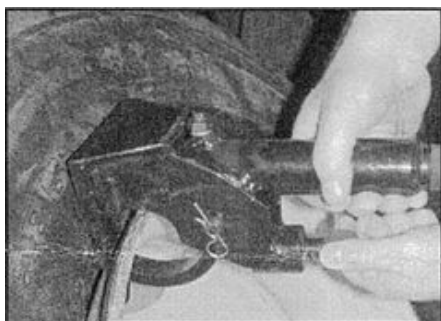


- 3、ジョーボルトを手できつく閉め  
ピッタリ合わせて下さい。  
ティースとフットはビードに接触しているか  
確認して下さい。

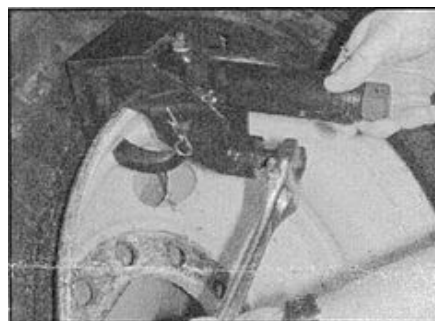

- 4、ジョーボルトをレンチでしっかり締めて  
下さい。  
※締めすぎに注意して下さい。



- 5、ビードにフットをかみ込ませるように  
本体ナットを右(時計方向)に回して下さい。

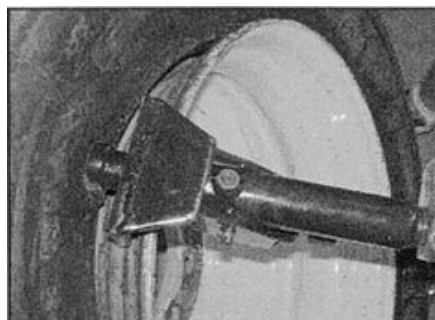

- 6、ビードがリムから離れるまでナットを回し  
続けて下さい。ホイールの片側で2-3箇所  
これを繰り返して下さい。