


アルミスロープ

豊富な種類と豊富なサイズのラインナップ！

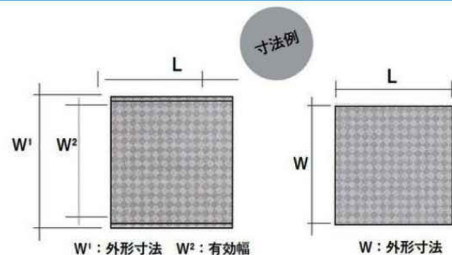

RA-200
サイズ: L830 × W¹905 (W²835)

RC-200
サイズ: L850 × W800

コード	EA品番	横幅×幅	特長・仕様	重さ	最大荷重
RA-200	EA520M2-16	905W1 (835W2) × 830L	アルミ鋳板製・脱輪防止曲げ加工	8.9kg	300kg
RA-300	EA520M2-17	905W1 (835W2) × 1,250L	アルミ鋳板製・脱輪防止曲げ加工	13.4kg	300kg
RA-400	—	905W1 (835W2) × 1,500L	アルミ鋳板製・脱輪防止曲げ加工	16.7kg	300kg
RB-500	—	905W1 (835W2) × 2,000L	アルミ鋳板製折り畳み式・脱輪防止曲げ加工	22.3kg	300kg
RB-600	—	905W1 (835W2) × 2,400L	アルミ鋳板製折り畳み式・脱輪防止曲げ加工	26.8kg	300kg
RC-200	—	800W × 850L	アルミ鋳板製・裏面補強・脱輪防止なし	8.0kg	200kg
RC-300	—	800W × 1,250L	アルミ鋳板製・裏面補強・脱輪防止なし・折り畳み式	13.0kg	150kg

エスコ取扱い商品は2点のみです。

ご購入のポイント (安全にご使用いただくための高さ寸法)

車椅子でアルミスロープをお使いになる場合の、安全な角度の目安です。どうぞご参考にしてください。

表記された以上の高さ・角度で台車などをご使用の場合、特注品となります。

(単位: mm)

ご利用目的		
コード	車椅子を自操の(ご自分で運転される)場合 斜面角度5~7度まで この高さ以下は、商品の仕様上お使いになれません。	介護の方が操作、または電動車椅子をご利用の場合 斜面角度10~15度程度 この高さ以上は、商品の仕様上お使いになれません。
200タイプ	50~70	200
300タイプ	50~100	300
RA-400	50~130	400
RB-500	215	500
RB-600	260	600

※この表は、あくまで参考であり、一般的な目安です。

使用者の体力や車椅子メーカーにより若干の違いがあります。

※車間にはお使いいただけません。

※段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。