



豊富なラインナップで 本職の仕事に輝きを生む

剛研

輝

かがやき

砥石台兼ケースが
保管を衛生的で簡単に



厚みが10mmと20mmから選べ
粒度も幅広いラインナップ

2種類の砥石を組み合わせた
[Twin (ツイン)] が登場



パッケージ

4か所滑り止め付

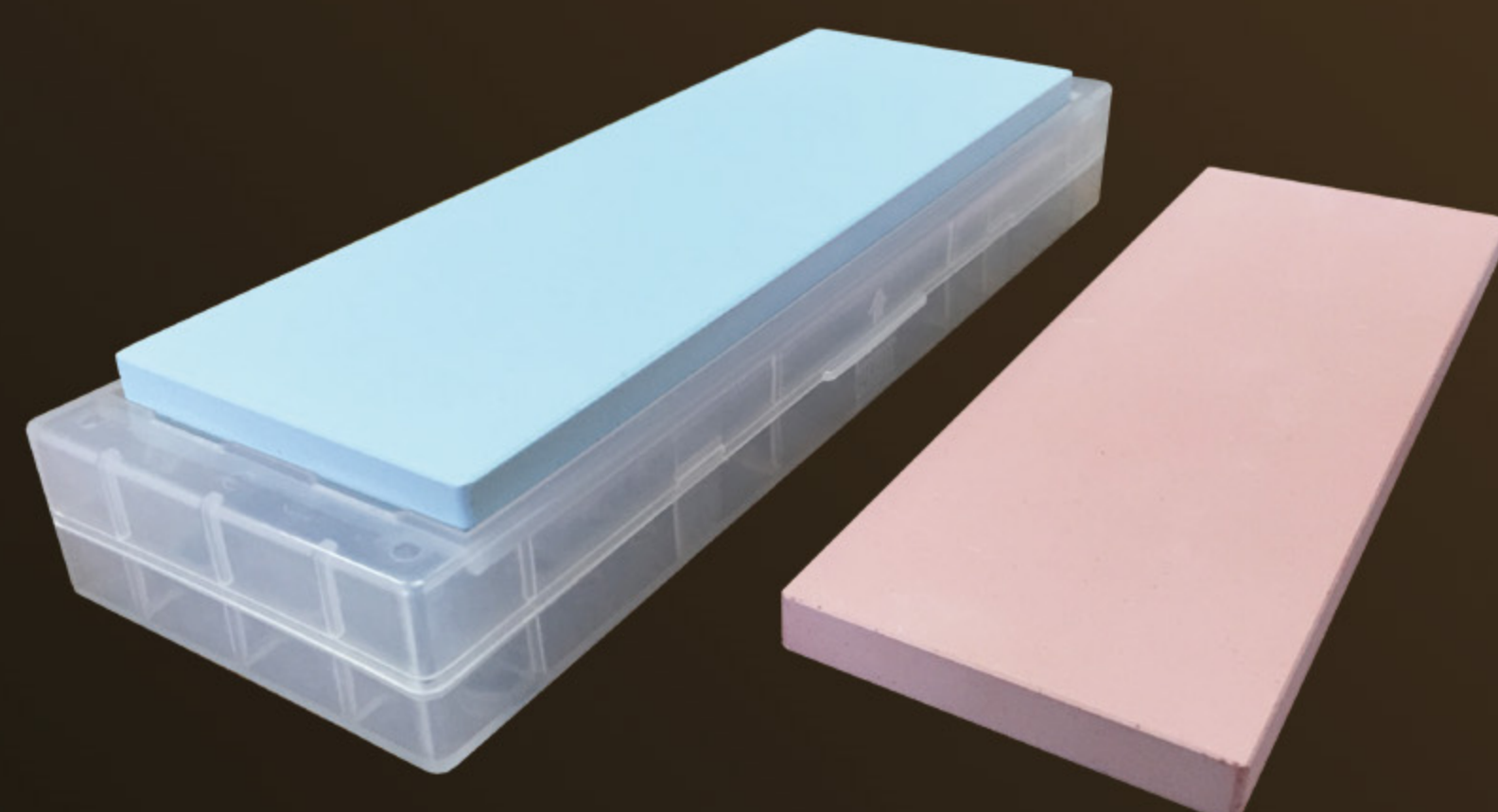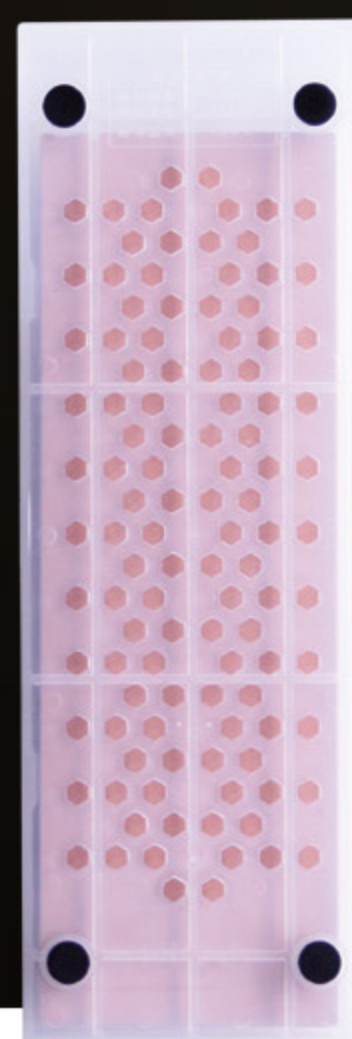

10mm厚

品番	砥石サイズ (mm)	粒度
NK-2002	210×70×10	#220
NK-2004	210×70×10	#400
NK-2008	210×70×10	#800
NK-2010	210×70×10	#1000
NK-2020	210×70×10	#2000
NK-2030	210×70×10	#3000
NK-2050	210×70×10	#5000
NK-2080	210×70×10	#8000
NK-2090	210×70×10	#10000
NK-2091	210×70×10	#12000

20mm厚

品番	砥石サイズ (mm)	粒度
NK-2202	210×70×20	#220
NK-2204	210×70×20	#400
NK-2208	210×70×20	#800
NK-2210	210×70×20	#1000
NK-2220	210×70×20	#2000
NK-2230	210×70×20	#3000
NK-2250	210×70×20	#5000
NK-2280	210×70×20	#8000
NK-2290	210×70×20	#10000
NK-2291	210×70×20	#12000

Twin (ツイン) ※10mm厚の砥石が2種類入っています

品番	砥石サイズ (mm)	粒度
NW-0410	210×70×10	#400 / #1000
NW-1030	210×70×10	#1000 / #3000
NW-3050	210×70×10	#3000 / #5000
NW-5080	210×70×10	#5000 / #8000
NW-5120	210×70×10	#5000 / #12000

EA522G-91
EA522G-92
EA522G-93
EA522G-94
EA522G-95

なめらかな研ぎ感であらゆる鋼材の刃物に素早く刃つけが可能です。
用途に合わせてお使いください。

用途 かな、のみ、ナイフ、彫刻刀、カマ、ハサミ、打刃物、
ステンレス刃物、料理庖丁、その他精密刃物



ナニワ研磨工業株式会社

NANIWA ABRASIVE MFG. CO., LTD.

〒557-0013 大阪市西成区天神ノ森1-17-17
TEL:06(6661)1171 FAX:06(6651)8367
<http://www.naniwa-kenma.co.jp/>

取扱代理店