

BC-(E)・CC-(E)

■ シャコ万力


C Clamps

▶ 特長

- 早締め用のハンドル付。
- ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。

■ シャコ万力(バーコ型)

メタリックグレー焼付塗装

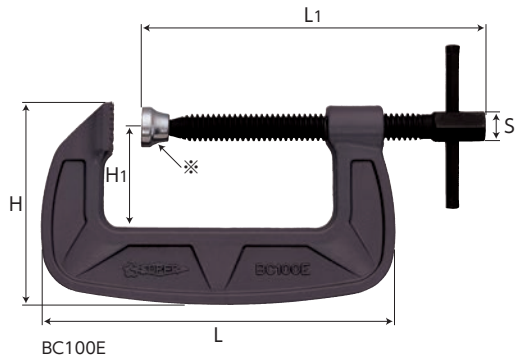

品番	クランプ 範囲(mm)	寸法(mm)					保証荷重 (kN)	質量 (kg)
		L	L1	H	H1	S		
BC25E	25	78	80	60	26	12	18	0.2
BC38E	38	99	98	69	31		20	0.3
BC50E	50	118	118	78	36	14	21.8	0.45
BC75E	75	157	152	96	46		27.3	0.8
BC100E	100	197	190	114	56	17	34.3	1.3
BC125E	125	237	225	131	66		39.2	1.7
BC150E	150	276	262	149	76	22	44.1	2.8
BC200E	200	346	324	174	92		49	4.2

※アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換出来ます。品番:BCA