
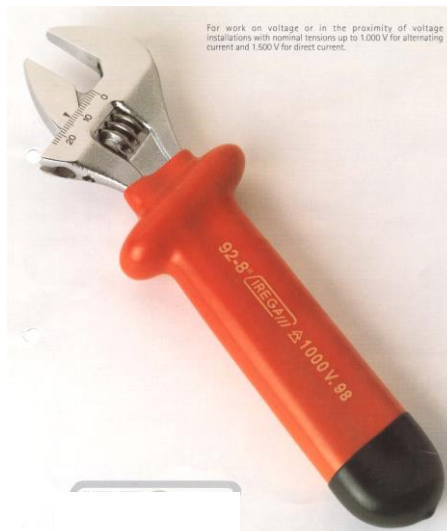


EA530H-150~-385 (絶縁グリップモンキーレンチ)

- ・AC1000V絶縁
- ・使用温度 -20°C~+70°Cまで
- ・ハンドルのレイヤーは3層から構成されています。

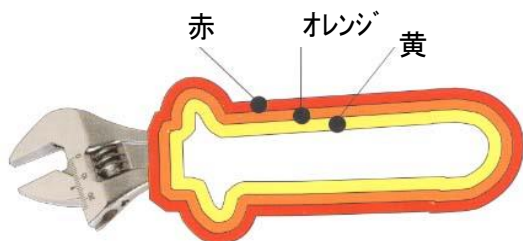

グリップの損傷具合をよく確認して、作業をしてください。
 赤…安全使用内です。
 オレンジ…安全使用内ですが充分気をつけてください。
 黄…作業時に危険が伴いますので使用しないでください。

* 注意: 当商品はナール(調整ネジ)の部分が絶縁されていませんので
 使用者への完全な安全の保障を行えません。
 必ず絶縁手袋を装着してください。

	全長	口の開き	重量(g)
EA530H-150	161	24	180
EA560H-200	207	30	350
EA530H-250	259	34	560
EA530H-300	311	39	920
EA530H-385	385	43	1600

廃番

(単位 mm)