

EA536DJ-150



505-150

ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ (ラウンド刃)




<用途>

・ A V ・ 通信 ・ 精密機器の組立、配線、内線工事に。

<特長>

- ・ 50Aタイプの刃部に皮むき作業に便利な穴 (φ0.8mm・φ1.6mm)を開けたニッパです。
- ・ 電気工事等でのビニール線やゴム線のストリップを、芯線にキズつけず簡単に行えます。
- ・ JIS規格対応品。

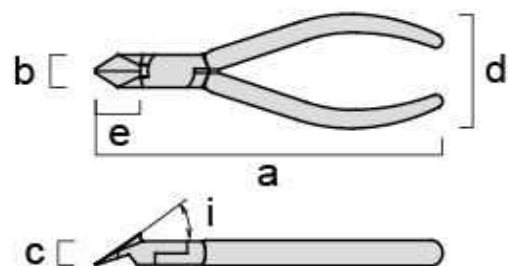

SIZE(mm)	150mm
重量(g/w)	130g/w
切断能力 鉄線 mm	φ1.2mm
切断能力 銅線 mm	φ2.6mm
パッケージサイズ (H x W x D mm)	200x73x20mm
JANコード	4952520005668
a	157
b	15
c	11
d	53
e	24.4
i	35