

EA545MA、MB ミニクリッパー

EA545MA
平刃



MA 先端形状



EA545MB
斜刃

ハンドルロック



MB 先端形状




ピアノ線もOK!!

最適な材質と熱処理により、ピアノ線も切断可能です。(ピアノ線2.3mmφ・硬線類2.9mmφ迄切断可能)

ハンドルロック装置付

ご使用の際、図のようにハンドルロックを解除していただきますと刃部が開きます。

ご使用後はロックを戻してご収納下さい。

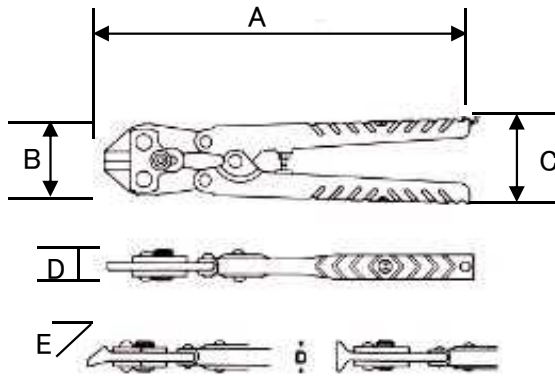

	サイズ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (\angle°)	重量 (g)	切断能力(mmφ)	
								硬線	軟線
EA545MA	200	210	40	48	16	-	280	2.9	3.2
EA545MB	200	210	40	48	16	40°	280	2.9	3.2