


EA557AV-75 ~ -150A  
(-)貫通柄ドライバー

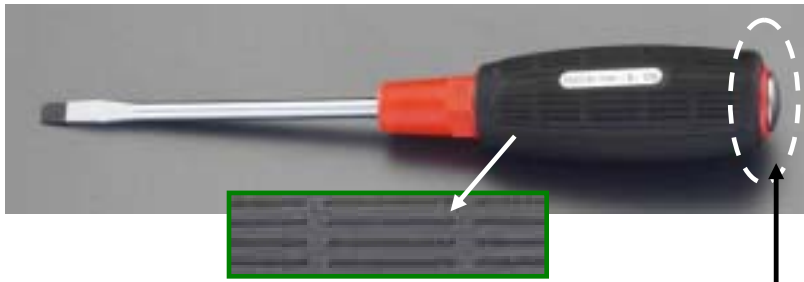

細かくスリット加工がされいるため滑りにくくより高いトルク伝達を可能にします。

座金付のためハンマーで叩けます。

(mm)							
品番	刃幅	刃厚	軸径	軸長	全長	ハンドル径	重量(g)
EA557AV-75	5.5	0.8	5	75	179	30	72
EA557AV-100				100	204	30	76
EA557AV-100A	6	0.9	6	150	217	33	106
EA557AV-150					267	33	117
EA557AV-150A	8	1.1	8		278	37	180

マグネット付  
グリップエンドは力の入り易い六角形状をしています。