


EA557CA-0
EA557CA-1

C	D	E	F	G
0	75	3	145	20
1	75	3	145	20

(細軸ドライバー)

(単位mm)

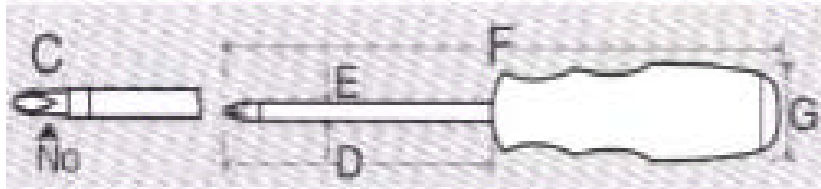


●ネジにピッタリ、高精度ブラックポイント仕上
High-precision blackpoint finishing well-fitting to screws.

●ブレード部は全鋼全体焼入
(HRC \pm 59 \pm 1 \ominus 57 \pm 1)

Hardening overall steel at the blade section (HRC \pm 59 \pm 1 \ominus 57 \pm 1)

●耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂使用



High grade plastic and acetate resin, distinguished in oil resistance, chemical resistance, impact resistance and insulation, are adopted.

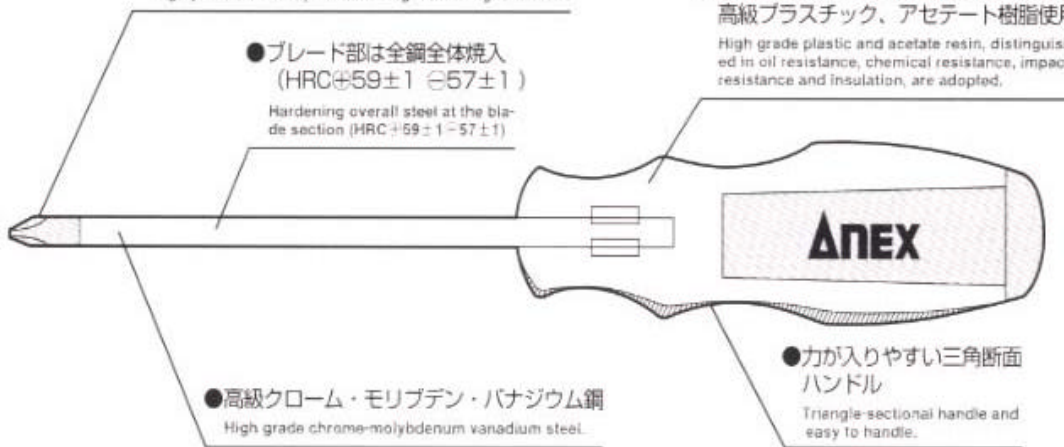


●高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼
High grade chrome-molybdenum vanadium steel.

●力が入りやすい三角断面ハンドル

Triangle-sectional handle and easy to handle.

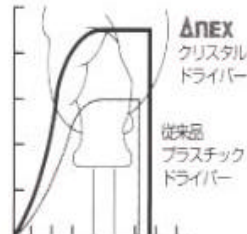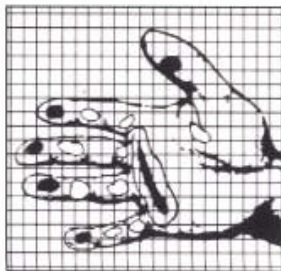

グリップの回転トルク

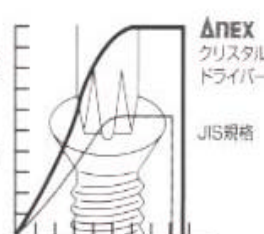

ドライバーのねじり強度

高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を使用しているため靱性・耐摩耗性にすぐれています。
トルクは \oplus NO.2でJIS規格の50%アップのトルクに耐えます。