

# EA589CS-11

SECUNORM 500  
番号 50001010

**martor**

ENJOY SAFETY MADE IN SOLINGEN

安全ナイフ。フックブレード搭載。

SECUNORM PROFIIは、40年以上にわたり安全性、堅牢性そしてエルゴノミクスにおける業界標準となっています。そして、後継モデルはさらにその上を行います。新設計のアルミニウム製グリップは、ハンドリングがさらに向上し、さらに快適な作業を約束します。新しくなったスライダは、左右どちらからでも操作できます。また、ブレード交換は極めて簡単になりました。カッティングの際には、実績のあるブレード自動収納機能が切り傷を防止します。



装着状態の刃



番号 56

長さ\*51 mm


幅\*19 mm

材料厚さ\*0.63 mm




カッティングツールの詳細情報。

製品	SECUNORM 500 番号 50001010
注文番号	50001010.02
包装単位	個別ボックス入り1枚 (10 外装箱入り)
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	143 x 16 x 36 mm
製品重量	72.5 g
カッティング深さ	10 mm
基礎材料	アルミニウム
スペアブレード 包装単位	フック形ブレード 番号 56 ディスペンサー入り10枚
GS証明書	603574-6653-55094-2018/2 (/uploads/myview/media_assets_sites/ProCAT_Assets/Bilder/Original_A

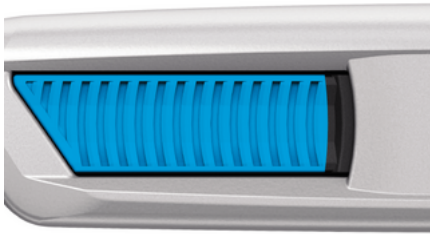

### エルゴノミックなデザインのグリップ

SECUNORM 500には、エルゴノミクスの要素が至る所に取り入れられています。例えば、最適に手にフィットする、グリップの新しい形状です。またそれは、曲面加工が施されたナイフの先端部またはスライダーの滑り止め仕様のソフトグリップなどにも見られます。

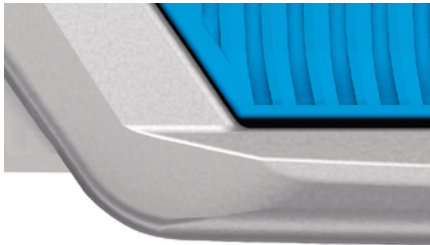


### 優れた耐久性

丈夫なアルミニウム製グリップは、最大の使用頻度と過酷なカッティング条件を想定して設計されています。本製品は、すでにおなじみの先代モデル同様、極めてタフなオールラウンダーとなっています。




### 両面スライダー

旧型のSECUNORM PROFIIでは、右利き用と左利き用がありました。最新型の後継モデルでは、その区別がなくなりました。作業の状況によっては、ナイフを持ち変えることもできます。

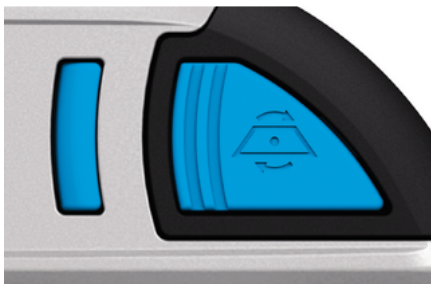

### ツール不要

ツール不要の究極のブレード交換: SECUNORM 500には、直感的な操作が可能なブレード交換ボタンが装備されています。ボタンを押すだけで、安全に固定されたブレードごとブレードキャリアを抜き取ることができます。

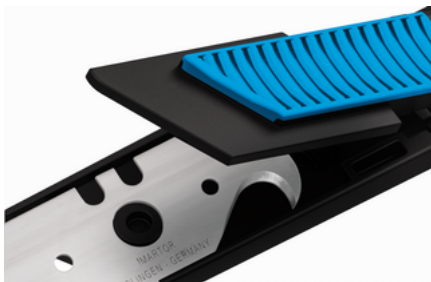

### 簡単に交換

ブレードカバーを引き上げると、カバーはその姿勢を維持します。これにより、ブレードにアクセスできるようになり、尖っていない側から取り出すことができます。指に危険が及ぶことはありません。


安全かつ効果的に作業する。

---

安全技術

### 自動ブレード収納機能 - 高い安全性

ブレード自動収納機能は、高い安全性で切り傷からユーザーを保護します。カッティングを開始したら、親指をスライダーから放してください。それにより、ブレードはカッティング対象物から離れると直ちにグリップに収納されます。

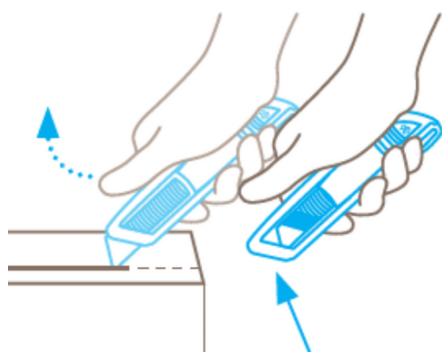

取り扱い

---

