


## EA590BA-0~-4 軸用スナップリングプライヤー

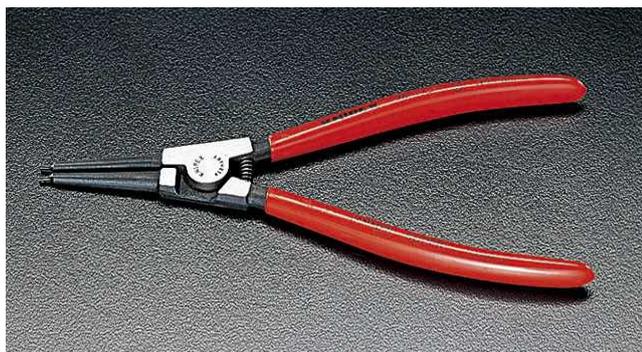

品番	リング径	全長	重量	最大開口幅	先端径
EA590BA-0	3~10mm	140mm	85g	20mm	φ0.9mm
EA590BA-1	10~25mm	140mm	86g		φ1.3mm
EA590BA-2	19~60mm	180mm	134g	40mm	φ1.8mm
EA590BA-3	40~100mm	210mm	220g	42mm	φ2.3mm
EA590BA-4	85~140mm	320mm	505g	66mm	φ3.2mm

