


刃はねじっても曲げても折れない…
パイプが構造で高い安全性!!

フامرソー マルチ型

刃の交換はワンタッチ!

替刃の交換は①ネジを3~4回ゆるめ
②グリップ下部の溝の中へ刃を差し込み
③刃を斜め上の方向へ持ち上げ、
カチッと音がすればOKです。

これは便利!!
1つのグリップで…
3種類の「のこぎり」に!

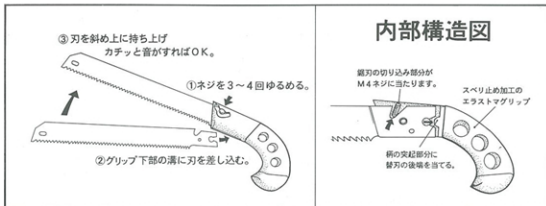

- 【特長】**
- 刃型は、業界初の高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く(塩ビVPパイプ専用刃型49°)切断時の食い込みは抜群です。
 - 鋸刃の材料は、ペーナイト焼入鋼 (JIS SK-4) を使用しているので、ねじっても曲げても折れなく、高い安全性をはこります。
 - 刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格 (HRC61~63) の全切鋸刃と同等の刃先硬度があります。
 - グリップは、手袋着用でも滑らないエラストマ樹脂加工で、切断時における手元の安定感と、しっかりした使用感をもたせております。
 - 替刃の脱着は、ワンタッチ式によりスムーズに簡単になっています。
 - 替刃並びにグリップは、他社製品と互換性のある兼用型になっています。
 - 長刃(ロングタイプ)は、塩ビパイプ内径200mmまでラクラク切断できます。



フامرソー マルチ型 梱包明細

品名	品番	1セット又は1枚に付
フامرソー マルチ型 木工用	PM-12	本体
	PM-12K	替刃No.1 12山
フامرソー マルチ型 塩ビパイプ用	PM-18	本体
	PM-18K	替刃No.2 18山
フامرソー マルチ型 塩ビパイプ用長刃	PM-18L	本体
	PM-18LK	替刃No.3 長刃18山
フامرソー マルチ型 廻し引き用	PM-SP	本体
	PM-SPK	替刃No.4 特殊山

EA599LB
EA599LB-1
EA599BB
EA599BB-1

お買求めは下記取扱店へ…

(取扱い店)

(製造元)

KSK.
KAWABE SEIMITSU KOGYO CO., LTD.
河部精密工業株式会社
〒670-0081 兵庫県姫路市西今宿1丁目3番12号
TEL (079) 294-1496(代) FAX(079) 294-5986
URL <http://www.ksk-kawabe.co.jp/>