



エンビパイプ鋸

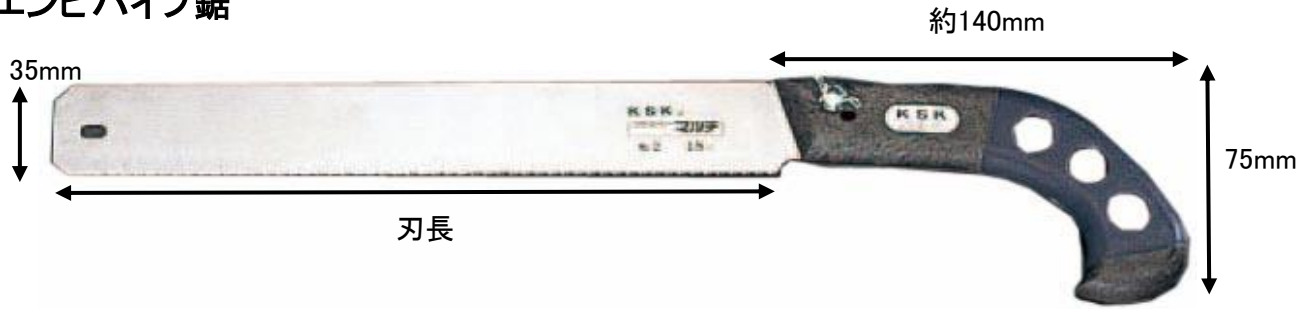

品番	全長	刃長	重量	
EA599LB	370mm	240mm	71g	●刃材質…JIS SK-4
EA599LD	420mm	270mm	138g	●グリップ材質…ABS樹脂、エラストマ樹脂
替刃				
EA599LB-1	EA599LB用(5枚入り)		●刃数…18山	
EA599LD-1	EA599LD用(5枚入り)			

刃の交換はワンタッチ！

- 替刃の交換は①ネジを3～4回ゆるめ
 ②グリップ下部の溝の中へ刃を差込み
 ③刃を斜め上の方向へ持ち上げ、カチッと音がすればOKです。

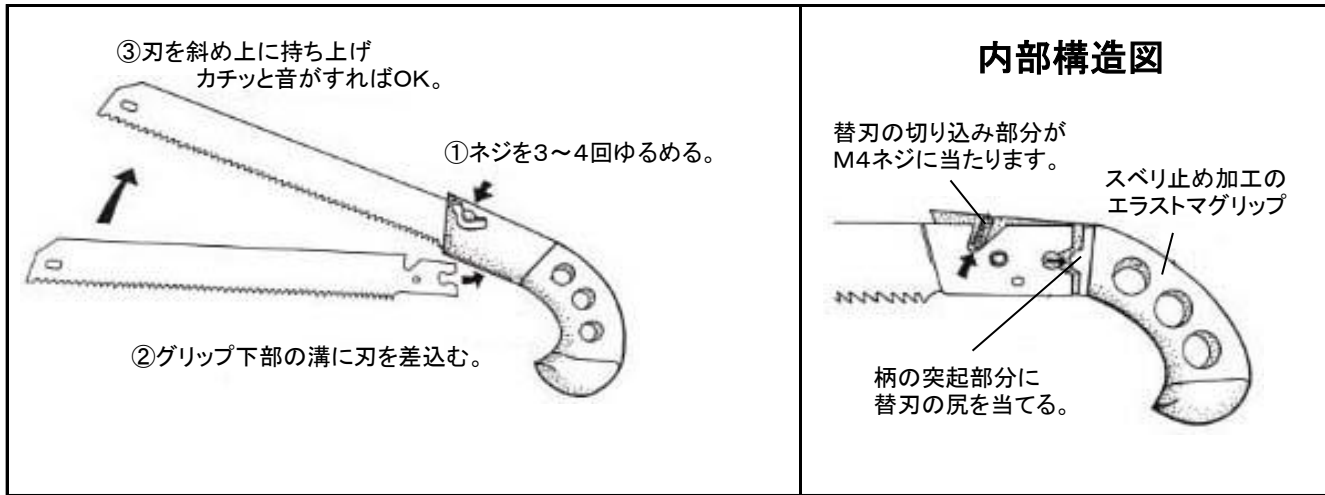

[特長]

- 刃型は、業界初の高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く(塩ビVPパイプ専用刃型49°)切断時の食込みは抜群です。
- 鋸刃の材料は、ベーナイト焼入鋼(JIS SK-3)を使用しているため、ねじっても曲げても折れなく、高い安全性をほこります。
- 刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格(HRC61°～63°)の金切鋸刃と同等の刃先硬度があります。
- グリップは、手袋着用でも滑らないエラストマ樹脂加工で、切断時における手元の安定感としっかりした使用感をもたせております。
- 替刃の脱着は、ワンタッチ式によりスムーズに簡単になっています。
- 長刃(ロングタイプ)は、塩ビパイプ内径200mmまでラクラク切断できます。

用途

管工・建工・電工等、あらゆる作業に最適です。
 塩ビパイプ・鉄管・銅・真鍮管・空調配管用化粧ケース
 一般木材・ベニヤ板・石膏ボード・新建材・塩ビ製ポイド