

EA603AC-20(内ねじ修正ツールセット)




【セット内容】

	使用範囲	L	B	H	ノブ棒長	d	D	重量(g)
EA603AC-0	8-11mm	109	18	45	136	32	76	150
EA603AC-1	12-16mm	109	18	45	136	34	77	150
EA603AC-2	16-20mm	111	21	53	146	40	90	220

(内ネジ修正ツール)

替刃(各1セット)

キャリーケース付(サイズ...270x205x50mm)

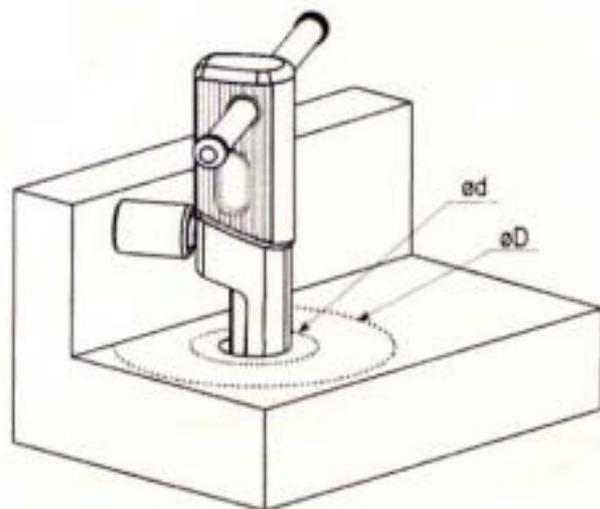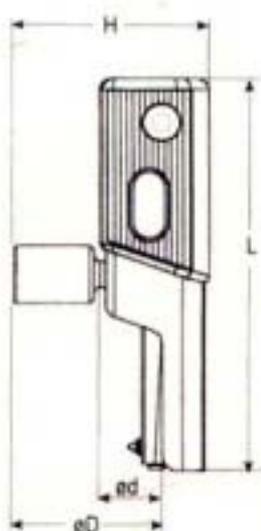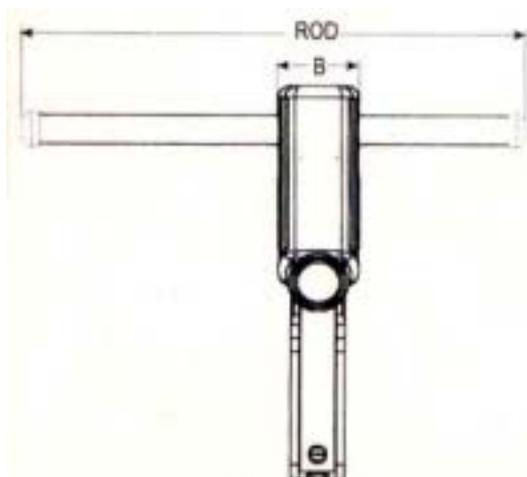

ブレード材質 ハイステル(HRC62)

工具の使用範囲内の径やピッチネジにも使用できます。


インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ、細目、並目などに使用できます。

つぶれたネジの部分だけを修理できます。



内ねじ修正ツールの使用方法

1. ノブKを回し、ブレードBがハウジング部H内に納まるようにします。次にアイネスを、修理するねじ穴に入れます。

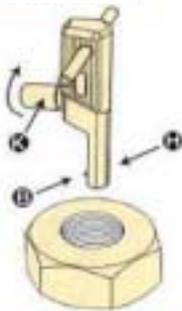

2. ノブKを回し、ブレードBを傷んでいないねじ溝に当て、手の力だけでノブを締めます。



3. クロス棒を使用して、図のようにアイネスを、任意の方向に回します。

