




AEH-250,300

エクステンションホルダー



250,300mm ロング追加。

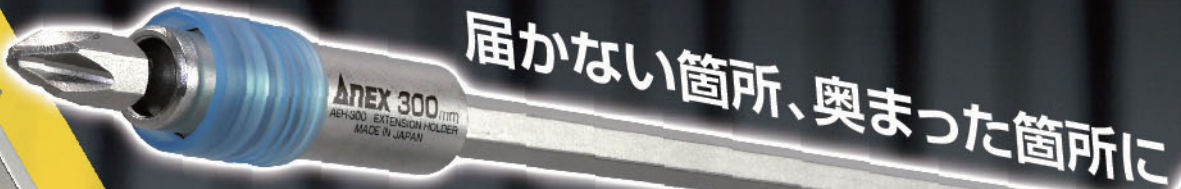

届かない箇所、奥まった箇所に

(ビットは付属していません)


高耐久構造

耐衝撃性キャップ

鉄製ホルダー

鉄製リング

軸圧入式

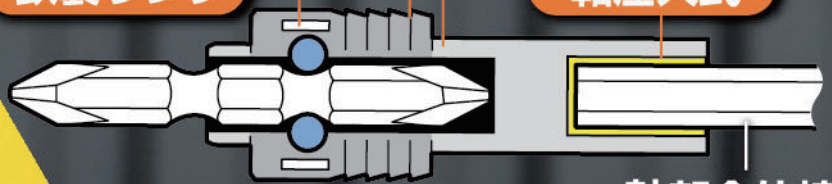

軸部全体焼入

Wボールでビットを
しっかりロック

実寸大

豊富なバリエーション5サイズ
一目でサイズがわかるカラーキャップ

40V

インパクト対応
(18Vにも対応)



6.35mm





エクステンションホルダー

6.35mm



六角軸ビット・ドリルなどの延長ホルダーに

好評発売中



AEH-100

AEH-150

 
AEH-200

NEW



AEH-250

AEH-300



キャップのスライド方向

ホルダーを抜き出す際、
キャップが障害物に当たっても
ビットが落ちない!




ロングビットホルダー

6.35mm



しっかり握って使える回転ハンドル付

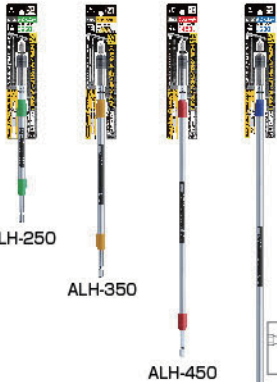

ALH-250

 
ALH-350

ALH-450

ALH-600



キャップのスライド方向




ロングビットホルダー

品番	セット内容	全長 (L)	定価 (円)	パッケージサイズ	JANコード
ALH-250	ロングビットホルダー ⊕2×45	250	2,400	330×45×15	4 962485 278519
ALH-350	ロングビットホルダー ⊕2×45	350	2,600	430×45×15	4 962485 278526
ALH-450	ロングビットホルダー ⊕2×45	450	2,900	530×45×15	4 962485 278533
ALH-600	ロングビットホルダー ⊕2×45	600	3,300	680×45×15	4 962485 278540



 40V
インパクト対応
(18Vにも対応)



エクステンションホルダー

品番	差込口	全長 (L)	定価 (円)	パッケージサイズ	JANコード
AEH-100	対辺6.35mm	100	1,000	160×40×15	4 962485 273330
AEH-150	対辺6.35mm	150	1,200	210×40×15	4 962485 273347
AEH-200	対辺6.35mm	200	1,350	260×40×15	4 962485 273354
AEH-250	対辺6.35mm	250	1,450	310×40×15	4 962485 273088
AEH-300	対辺6.35mm	300	1,600	360×40×15	4 962485 273095

AEH・ALH シリーズ

注意 ホールソーやボックスビットでの負荷の大きい穴あけやボルトの締め付けは本体破損の原因となりますのでご注意ください。

高負荷作業にはコチラ

強靭ロングビットホルダー

6.35mm



強靭 ホールソー、ソケットビット、
ギムネが使える



ALHP-100

ALHP-150

ALHP-300



 
全サイズ対応
ハイトルク作業に



軸部交換式



40V
インパクト対応
(18Vにも対応)



強靭ロングビットホルダー

品番	セット内容	全長 (L)	定価 (円)	パッケージサイズ	JANコード
ALHP-100	ロングビットホルダー ⊕2×65	100	2,700	215×50×20	4 962485 278564
ALHP-150	ロングビットホルダー ⊕2×65	150	3,000	260×50×20	4 962485 278571
ALHP-300	ロングビットホルダー ⊕2×65 ⊕2×45	300	5,900	400×40×20	4 962485 278557

*定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・総合ドライバーメーカー
アネックスツール 株式会社
https://www.anextool.co.jp/

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目13番35号
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。