




製品詳細

ロングヘキサゴンソケット

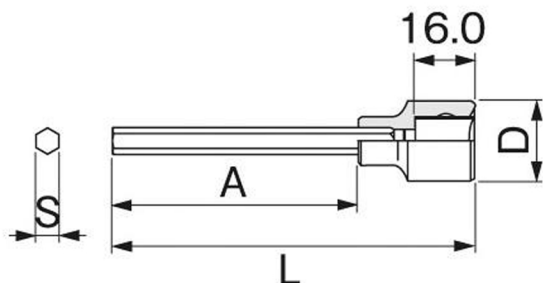

仕様

製品番号	二面幅 寸法(mm)S	寸法(mm) D	寸法(mm) A	寸法(mm) L	質量(g)	EA品番
4H-03L	3	22	68	100	50	EA618KV-3
4H-04L	4	22	68	100	50	EA618KV-4
4H-05L	5	22	68	100	55	EA618KV-5
4H-06L	6	22	68	100	60	EA618KV-6
4H-07L	7	22	68	100	75	EA618KV-7
4H-08L	8	22	68	100	90	EA618KV-8
4H-10L	10	22	65	100	105	EA618KV-10
4H-12L	12	22	65	100	135	EA618KV-12
4H-14L	14	24	65	100	175	EA618KV-14
4H-17L	17	25	62	100	235	EA618KV-17
4H-19L	19	28	60	100	290	EA618KV-19
4H-22L	22	28	60	100	315	EA618KV-22



ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
/ Do not use with power tools.