



強力マグキャッチ

ネオジウム磁石で小型化&磁力UP

ネジキャッチ能力

約 **90g**

(軸径φ6のドライバーに先端から
100mmの位置で装着した場合)

太軸対応

● ● ● **8mm**
丸軸径 六角対応 まで

対応の軸径サイズであれば電動ビットや
様々な刃先の形状に使用可能



NEW



MADE IN JAPAN


下向きや狭い所でも

ネジを落とさず しっかりキャッチ




No.412

 【着磁する場合】




ドライバーに
差し込み、引き抜く

【脱磁する場合】

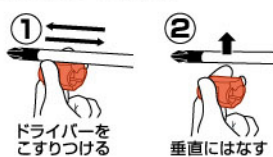

①
ドライバーを
こすりつける

②
垂直にはなす

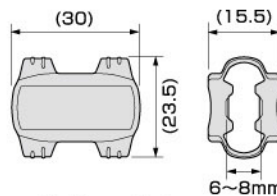

本体：PP
磁石：ネオジウム磁石

■ 強力マグキャッチ

No.	対応サイズ	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
412	六角軸：対辺8mmまで 丸軸：φ8mmまで	12	720	094379	135X65



動画をチェック!

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 **兼古製作所**

<http://www.anextool.co.jp/>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
13番35号
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

19B1031021

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。