




 



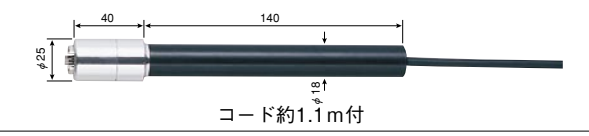
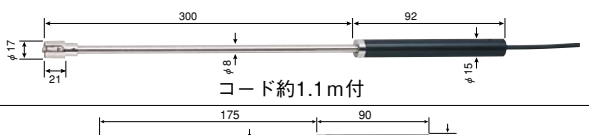
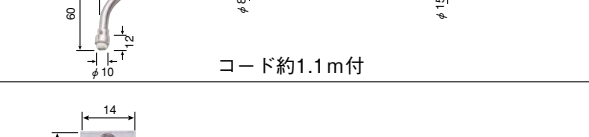
 



SK-1260 オプションセンサ (K熱電対)

温度 JCSS 校正対応

| 製品番号 | 品名 | 型式 | 測定範囲 | 精度 | 形状・材質等 |
|------------|--|----------|-----------|------|--|
| No.8080-26 | 中・高温用センサ | SK-S102K | 0~800℃ | クラス1 |  φ4.8×L500mm (SUS316/先角) コード約1.1m付 |
| No.8080-28 | アスファルト用センサ (オールステンレス) | SK-S103K | 0~300℃ | クラス2 |  φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) 耐熱(200℃)コード約1.1m付 |
| No.8080-30 | 高感度測定用センサ (液体、粘性体) JCSS 校正対象外 | SK-S104K | -100~300℃ | クラス2 |  φ1.0×L1000mm (SUS316/先角) コード約1.1m付 |
| No.8080-32 | デュプレックス ワイヤーセンサ (ステンレスシールド付) JCSS 校正対象外 | SK-S105K | -100~300℃ | クラス2 |  φ0.65×L10m (先丸) コード約0.3m付 |
| No.8080-34 | アスファルト用センサ (樹脂グリップ) | SK-S106K | 0~300℃ | クラス2 |  φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付 |
| No.8080-36 | 高温用センサ JCSS 校正対象外 | SK-S107K | 0~1000℃ | クラス1 |  φ4.8×L1000mm (インコネル/先角) コード約1.1m付 ※φ8.0×L1000mm 1250℃用も製作可能 別途お問い合わせください |
| No.8080-38 | 堆肥用センサ JCSS 校正対象外 | SK-S108K | 0~300℃ | クラス2 |  φ8.0×L900mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付 |
| No.8080-40 | アスファルト用センサ | SK-S109K | 0~300℃ | クラス2 |  φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付 |
| No.8080-42 | 極細投げ込みセンサ JCSS 校正対象外 | SK-S110K | 0~200℃ | クラス2 |  φ2.0×L85mm (SUS304/先トガリ) テフロンコード(耐熱200℃)約3.0m付 |
| No.8080-50 | 静止表面用センサ (中温用) JCSS 校正対象外 | SK-S301K | 0~600℃ | クラス2 |  コード約1.1m付 |
| No.8080-52 | 静止表面用センサ (ロングサイズ) JCSS 校正対象外 | SK-S302K | 0~600℃ | クラス2 |  コード約1.1m付 |
| No.8080-54 | 静止表面用L型センサ (中・高温用) JCSS 校正対象外 | SK-S303K | 0~800℃ | クラス2 |  コード約1.1m付 |
| No.8080-56 | 静止表面貼付用センサ JCSS 校正対象外 | SK-S304K | 0~300℃ | クラス2 |  厚み(t)0.6mm 耐熱コード約3m付 |
| No.8080-58 | 静止表面用センサ (90°先端角度可変、中温) JCSS 校正対象外 | SK-S305K | -30~500℃ | クラス2 |  コード約1.1m付 |

EA701SA-211

※センサケーブル延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくは営業までお問い合わせください。