




 



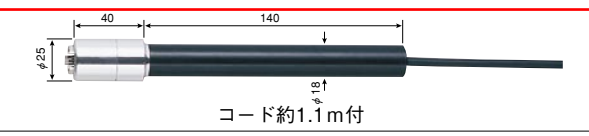
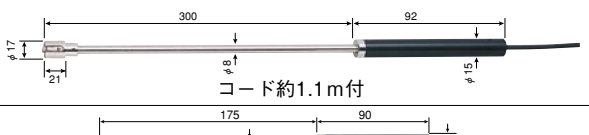
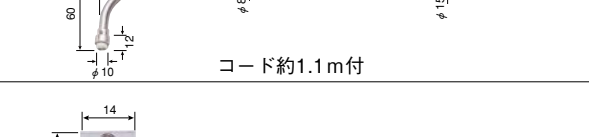
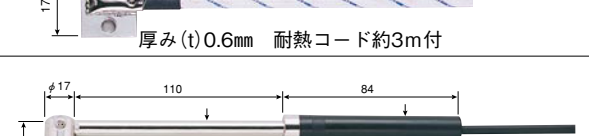
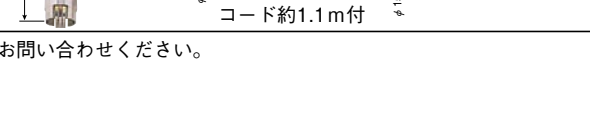


SK-1260 オプションセンサ (K熱電対)

温度 JCSS 校正対応

製品番号	品名	型式	測定範囲	精度	形状・材質等
No.8080-26	中・高温用センサ	SK-S102K	0~800℃	クラス1	 φ4.8×L500mm (SUS316/先角) コード約1.1m付
No.8080-28	アスファルト用センサ (オールステンレス)	SK-S103K	0~300℃	クラス2	 φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) 耐熱(200℃)コード約1.1m付
No.8080-30	高感度測定用センサ (液体、粘性体) JCSS 校正対象外	SK-S104K	-100~300℃	クラス2	 φ1.0×L1000mm (SUS316/先角) コード約1.1m付
No.8080-32	デュプレックス ワイヤーセンサ (ステンレスシールド付) JCSS 校正対象外	SK-S105K	-100~300℃	クラス2	 φ0.65×L10m (先丸) コード約0.3m付
No.8080-34	アスファルト用センサ (樹脂グリップ)	SK-S106K	0~300℃	クラス2	 φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付
No.8080-36	高温用センサ JCSS 校正対象外	SK-S107K	0~1000℃	クラス1	 φ4.8×L1000mm (インコネル/先角) コード約1.1m付 ※φ8.0×L1000mm 1250℃用も製作可能 別途お問い合わせください
No.8080-38	堆肥用センサ JCSS 校正対象外	SK-S108K	0~300℃	クラス2	 φ8.0×L900mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付
No.8080-40	アスファルト用センサ	SK-S109K	0~300℃	クラス2	 φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付
No.8080-42	極細投げ込みセンサ JCSS 校正対象外	SK-S110K	0~200℃	クラス2	 φ2.0×L85mm (SUS304/先トガリ) テフロンコード(耐熱200℃)約3.0m付 EA701SA-212
No.8080-50	静止表面用センサ (中温用) JCSS 校正対象外	SK-S301K	0~600℃	クラス2	 コード約1.1m付
No.8080-52	静止表面用センサ (ロングサイズ) JCSS 校正対象外	SK-S302K	0~600℃	クラス2	 コード約1.1m付
No.8080-54	静止表面用L型センサ (中・高温用) JCSS 校正対象外	SK-S303K	0~800℃	クラス2	 コード約1.1m付
No.8080-56	静止表面貼付用センサ JCSS 校正対象外	SK-S304K	0~300℃	クラス2	 厚み(t)0.6mm 耐熱コード約3m付
No.8080-58	静止表面用センサ (90°先端角度可変、中温) JCSS 校正対象外	SK-S305K	-30~500℃	クラス2	 コード約1.1m付

※センサケーブル延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくは営業までお問い合わせください。