




 



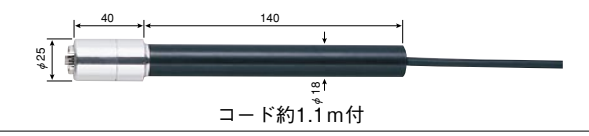
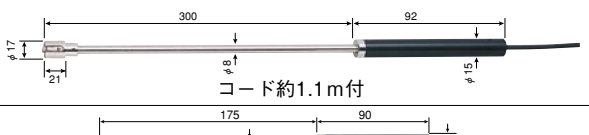
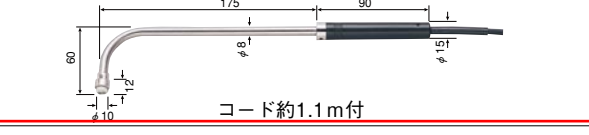




## SK-1260 オプションセンサ (K熱電対)

温度 JCSS 校正対応

| 製品番号       | 品名   | 型式       | 測定範囲      | 精度   | 形状・材質等   |             |
|------------|--|----------|-----------|------|--|-------------|
| No.8080-26 | 中・高温用センサ   | SK-S102K | 0~800℃    | クラス1 | <br>φ4.8×L500mm (SUS316/先角) コード約1.1m付  |             |
| No.8080-28 | アスファルト用センサ<br>(オールステンレス)                         | SK-S103K | 0~300℃    | クラス2 | <br>φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) 耐熱(200℃)コード約1.1m付                                  |             |
| No.8080-30 | 高感度測定用センサ<br>(液体、粘性体)<br>JCSS 校正対象外              | SK-S104K | -100~300℃ | クラス2 | <br>φ1.0×L1000mm (SUS316/先角) コード約1.1m付   |             |
| No.8080-32 | デュプレックス<br>ワイヤーセンサ<br>(ステンレスシールド付)<br>JCSS 校正対象外 | SK-S105K | -100~300℃ | クラス2 | <br>φ0.65×L10m (先丸) コード約0.3m付  |             |
| No.8080-34 | アスファルト用センサ<br>(樹脂グリップ)                           | SK-S106K | 0~300℃    | クラス2 | <br>φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付  |             |
| No.8080-36 | 高温用センサ<br>JCSS 校正対象外                             | SK-S107K | 0~1000℃   | クラス1 | <br>φ4.8×L1000mm (インコネル/先角) コード約1.1m付<br>※φ8.0×L1000mm 1250℃用も製作可能 別途お問い合わせください |             |
| No.8080-38 | 堆肥用センサ<br>JCSS 校正対象外                             | SK-S108K | 0~300℃    | クラス2 | <br>φ8.0×L900mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付  |             |
| No.8080-40 | アスファルト用センサ                                       | SK-S109K | 0~300℃    | クラス2 | <br>φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付  |             |
| No.8080-42 | 極細投げ込みセンサ<br>JCSS 校正対象外                          | SK-S110K | 0~200℃    | クラス2 | <br>φ2.0×L85mm (SUS304/先トガリ) テフロンコード(耐熱200℃)約3.0m付                             |             |
| No.8080-50 | 静止表面用センサ<br>(中温用)<br>JCSS 校正対象外                  | SK-S301K | 0~600℃    | クラス2 | <br>コード約1.1m付  |             |
| No.8080-52 | 静止表面用センサ<br>(ロングサイズ)<br>JCSS 校正対象外               | SK-S302K | 0~600℃    | クラス2 | <br>コード約1.1m付  |             |
| No.8080-54 | 静止表面用L型センサ<br>(中・高温用)<br>JCSS 校正対象外              | SK-S303K | 0~800℃    | クラス2 | <br>コード約1.1m付  |             |
| No.8080-56 | 静止表面貼付用センサ<br>JCSS 校正対象外                         | SK-S304K | 0~300℃    | クラス2 | <br>厚み(t)0.6mm 耐熱コード約3m付   | EA701SA-216 |
| No.8080-58 | 静止表面用センサ<br>(90°先端角度可変、中温)<br>JCSS 校正対象外         | SK-S305K | -30~500℃  | クラス2 | <br>コード約1.1m付  |             |

※センサケーブル延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくは営業までお問い合わせください。