 
 
 



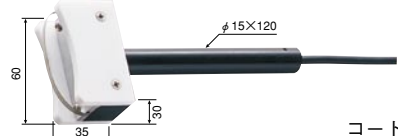

## SK-1260 オプションセンサ (K熱電対)

温度 校正対応

製品番号	品名	型式	測定範囲	精度	形状・材質等
No.8080-60	静止表面用センサ (低温用) JCSS 校正対象外	SK-S306K	-30~250℃	クラス2	 コード約1.1m付
No.8080-62	静止表面用センサ (一般計測・低温用) JCSS 校正対象外	SK-S307K	-30~400℃	クラス2	 コード約1.1m付
No.8080-64	静止表面用L型センサ (中温用) JCSS 校正対象外	SK-S308K	-30~600℃	クラス2	 コード約1.1m付
No.8080-70	曲面表面用センサ (パイプ等) JCSS 校正対象外	SK-S401K	0~250℃	クラス2	 コード約1.1m付 EA701SA-220
No.8080-72	回転表面用センサ (ローラ型) JCSS 校正対象外	SK-S402K	0~300℃	クラス2	 先端部25×50×25mm グリップ部φ15×L90mm コード約1.1m付
No.8080-74	静止表面用センサ (マグネット型) JCSS 校正対象外	SK-S403K	0~200℃	クラス2	 先端部φ30×L12mm グリップ部φ15×L50mm コード約1.1m付

## SK-1260 オプションセンサ (サーミスタ)

温度 JCSS 校正対応

製品番号	品名	型式	測定範囲	精度	形状・材質等
No.8080-80	標準センサ (液体、粘性体、半固体用)	SK-S100T	-30.0~199.9℃	指示計 仕様欄 参照	 φ2.0×L100mm (SUS304/先丸) コード約1.1m付
No.8080-82	食品・ゴム質用センサ (液体、粘性体、半固体用)	SK-S101T	-30.0~199.9℃	指示計 仕様欄 参照	 φ3.0×L100mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付
No.8080-84	先トガリ型センサ (食品用防水型、低温)	SK-S101WT	-30.0~199.9℃	指示計 仕様欄 参照	 φ3.0×L120mm (SUS304/先トガリ) コード約1.1m付
No.8080-86	耐圧・水温測定用センサ (醸造、水産)	SK-S102T	-30.0~100.0℃	指示計 仕様欄 参照	 φ17.0×L123mm (SUS304) コード約10m付
No.8080-88	直腸温度測定用センサ JCSS 校正対象外	SK-S103T	30.0~50.0℃	指示計 仕様欄 参照	 φ3.0×L110mm コード(耐寒・耐油)約1.1m付
No.8080-90	空気測定用センサ (オフィス、倉庫)	SK-S201T	-30~150.0℃	指示計 仕様欄 参照	 φ5.0×L100mm (SUS304) コード約1.1m付

※センサケーブル延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくは営業までお問い合わせください。