

EA723HH-2A(トルクリミットドライバー)取扱説明書

Ver.10


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| トルク範囲: 14-135cN.m | ○ 六角シャンク 1/4" |
| 全長: 111mm | ○ 精度 ±6% |
| 胴径: 25.3mm | ○ プリセット型 |
| 重量: 210g | ○ 導電性 |
| 材質: ボディ:アルミ/スチール | ○ クラッチ機構付 |
| エンドキャップ:ABS | |
| 付属品: Hexキーレンチ(2mm, 3/16") | |
| 1/4"Hex to 1/4" Sq ソケットアダプター | |
| エンドキャップ(グレー、ブルー、グリーン、レッド、イエロー) | |


◆トルクの調整方法

- ①・事前にトルクテスターで現在の設定値を確認します。
- ②・3/16"Hexキーレンチで製品後部のエンドキャップを外します。
・2mmHexキーレンチを差し込み、更に奥にあるロック調整ネジを1/2回転緩めます。
- ③・その後、3/16"Hexキーレンチを差し込み、希望のトルクへ調整します。
時計回りに回すとトルクが大きくなり、反時計回りに回すとトルクが小さくなります。
- ④・トルク調整完了後、2mmHexキーレンチを差し込み、ロック調整ネジを1.5N・mで締めます。
・エンドキャップを装着します。
- ⑤・設定したトルクに達するとクラッチが切れ、空回りすることを確認してください。

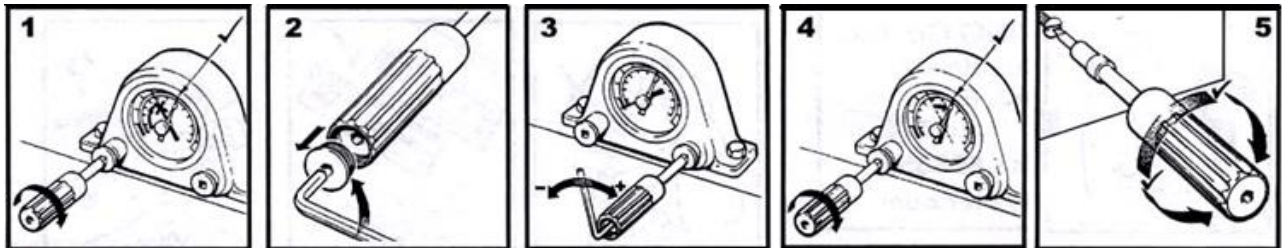

使用上の注意

- A: 取扱説明書をよくお読みください。
B: 正しく計測を行ってください。
C: 乱暴な扱いは避けてください。
D: 強い衝撃を与えないでください。
E: 使い終わったら収納してください。

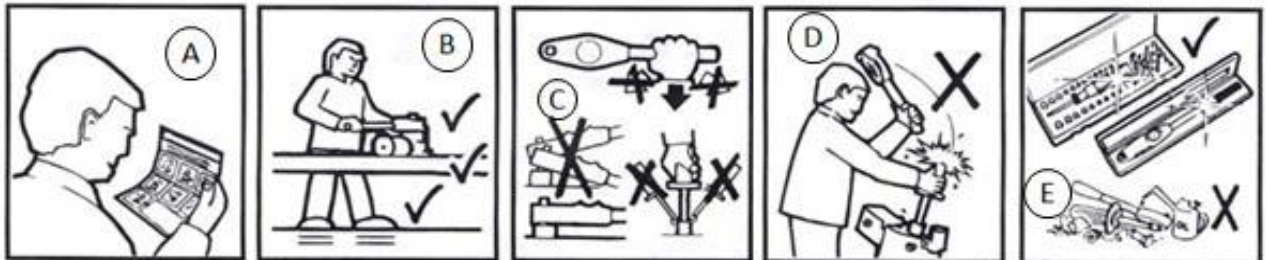

トルク設定時に緩めすぎると再セットできなくなるおそれがあります。
緩めすぎないように注意してください。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Apr