

EA723HM-1A、EA723HM-2A(トルクドライバー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


◆仕様

- クラッチ機構付
- 差込角 1/4"
- 精度 ±6%
- 導電性
- ラチェット付

品番	トルク範囲	最小メモリ	全長(mm)	重量(g)
EA723HM-1A	1-5Nm	0.05Nm	195	235
EA723HM-2A	2-10Nm	0.1Nm	195	235

◆トルクの調整方法

- ① 本体底部にある調整ノブを引き出します。
- ② 片方の手でヘッドを持ち、片方の手でハンドルを持ちながらトルクを設定します。
- ③ 設定が完了したら調整ノブを押込み、ロックします。
- ④ 設定したトルクに達するとクラッチが切れて作業者に伝えます。

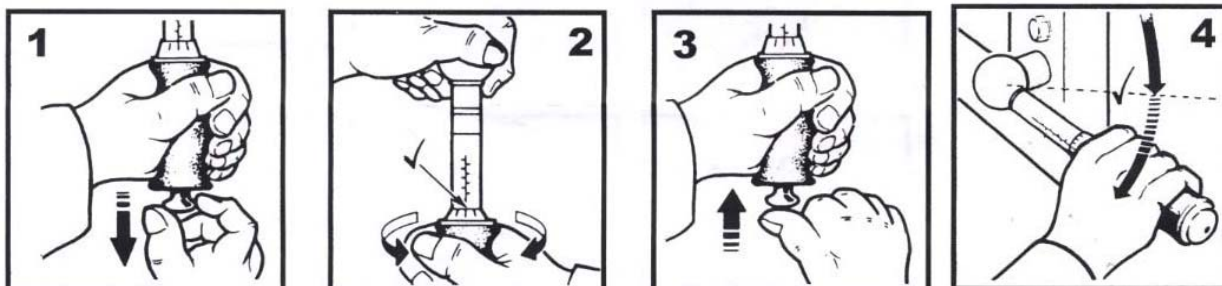

◆使用上の注意

