

ステンレスミラー

S-1



S-2




- ▶鏡材質/ステンレス
- ▶壁・ポール用金具付
- ▶フード付
- ワレない・サビない・ヒズマない
- ポール有効径(34~50.8φまでOK)

〈取付け例〉



〈取付け図〉〈構造図〉

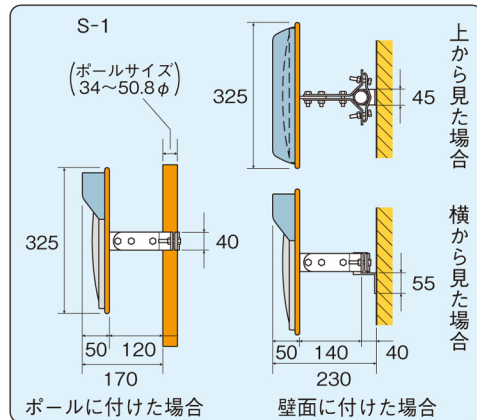

●レギュラー 枠：オレンジ

品番	枠色	サイズ(外径)	重量(金具共)	曲面 R	EA品番
S-1	オレンジ	丸 325φ	1.6kg	650mm	EA724ZT-1
S-2		角 225×320mm	1.5kg	650mm	EA724ZT-6
S-3		丸 474φ	2.9kg	1200mm	EA724ZT-3
S-4		丸 433φ	2.5kg	740mm	EA724ZT-2
S-5		角 375×485mm	3.1kg	1200mm	EA724ZT-7