
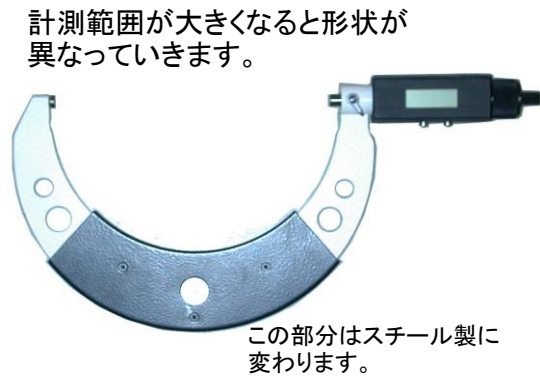
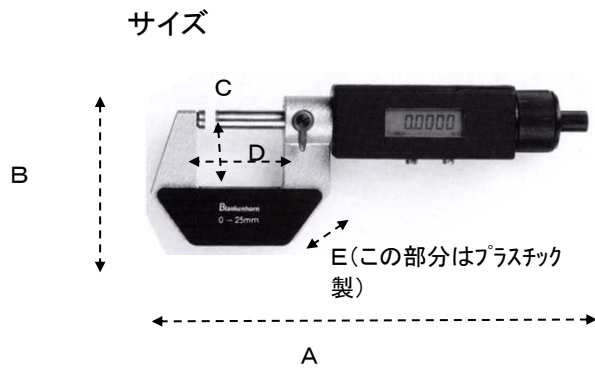


EA725EF-1~12
(デジタルマイクロメーター)

- 木製ケース入り
- 計測部はハードメタル仕様
- スピンドル径 φ8mm
- 最小目盛 0.01mm/0.001"
- シンプルストップ付
- DIN863に準ずる。
- RS232Cインターフェイス対応

- LCD文字高 6mm
 - 入り切りスイッチ
 - ミリ/インチ切替式
 - ホールド機能
 - プリセット
 - 電源 CR2032 × 1個 (モニター電池付属)
- ※モニター電池なので、ご使用の際は新しい電池をご利用下さい。

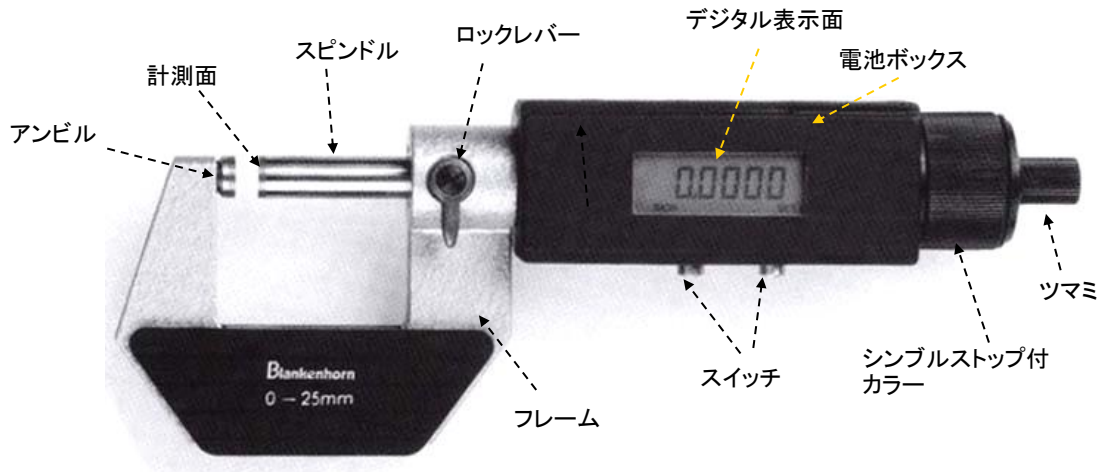

		A	B	C	D	E	
廃番	EF-1	0-25	180	70	24	34	11
廃番	EF-2	25-50	210	80	25	55	11
廃番	EF-3	50-75	225	100	40	80	11
廃番	EF-4	75-100	255	125	50	105	14.5
	EF-5	100-125	275	140	70	135	14.5
	EF-6	125-150	310	150	85	155	14.5
	EF-7	150-175	330	170	95	180	14.5
	EF-8	175-200	365	185	110	200	14.5
	EF-9	200-225	380	200	120	220	15.5
	EF-10	225-250	410	220	135	250	15.5
	EF-11	250-275	435	230	150	280	15.5
	EF-12	275-300	455	245	160	300	15.5

(mm)

(単位 約 mm)