

■用途


- お部屋の温度と湿度を測ります。

■特長


- 熱中症レベルを表示します。

■取り付け方法

柱、又はしっかりした壁面

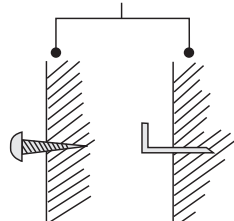

止まり具合が不完全ですと製品が落ちる場合があります。

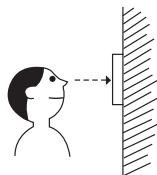

設置する高さは、目の高さが適当です。

⚠ 注意 本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

- 次のような場所では使用しないでください。
 - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。
 - 浴室などの湿気の多い場所。
 - ほこりの多く発生する場所。
- 精密な計器です。落としたり、乱暴に取り扱いますと、作動しなくなります。
- バックされた状態ですと正確な表示はしません。必ずバックから出して設置してください。
- 本器の精度は仕様欄をご覧ください。それより精度を要する温度・湿度管理には、精密温度計・精密湿度計をお買い求めください。
- 分解しないでください。
- 本器は医療を目的とした製品ではありません。オフィス・家庭などでの目安としてお使いください。
- 水に浸したり、雨に当てないでください。また、汚れた時には乾いた布で拭き取ってください。
- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。温度・湿度表示が狂います。
- 設置する場所により、温度・湿度は変わりますので、ご注意ください。
 - ・床からの高さ
 - ・風通しのよし悪し
 - ・家電品の余熱
 - ・冷暖房器具の近く など。
- 使用期間は環境にもよりますが、3年が目安です。(本器は金属の伸縮により測定しています。サビ等の金属劣化により、精度が落ちる場合があります。)但し、海岸から2km以内の場所でご使用の場合、耐用年数が極端に短くなる場合があります。

■仕様

測定範囲	温度：-20℃~40℃
	湿度：10%~90%
精度	温度：-20℃~40℃ ±2℃
	湿度：35%~75% ±5% それ以外 ±10%
1目盛	温度：2℃
	湿度：5%
材質	本体：ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
	目盛板カバー：ポリスチレン樹脂
	目盛板：鉄 針：アルミ
本体サイズ	φ106×30mm
製品質量	73g



台紙



スリーブ
PET

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元/規格測定(大連)有限公司
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA