

EA756HB-27 (めがね取付型LEDライト付ルーペ)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池を外してください。

◆仕様

品番	倍率	レンズサイズ
EA756HB-27	1.5・2.5・3.5倍	75×30mm

取付が簡単なクリップタイプ
(めがね無しでは使用できません。)

- 電源…LR1130×3個(付属)
- 光源…LED球
- アクリルレンズ
- サイズ…75×70×40mm
- 重量…27g
- レンズ角度調整可能

◆各部の名称



◆組立方法

- ① 部品Bの○部分に部品Aの○部分を上からはめ込みます。(図1)
- ② 部品Aと部品Bを組み立てたものとレンズを図2のように組み合わせれば、組立完了です。



◆取付方法

図3のようにクリップで奥まではさみ込み取り付けます。
レンズは角度調整可能です。(図4)



◆点灯/消灯

スイッチを上スライドさせると点灯し、下スライドさせると消灯します。(図5)
※使用後は必ず消灯を確認してください。




◆電池の入れ替え方法

- ①本体裏側にある電池蓋のねじを付属のドライバーで外します。(図6)
- ②図7のように電池の裏表を確認して、左に2個、右に1個入れます。
- ③付属のドライバーでねじを締めれば完了です。



◆お手入れ方法

・やわらかい布などで、優しく汚れを拭き取ってください。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

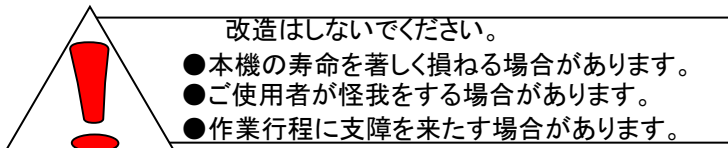

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929