

# EA756MH-6 (差替式LEDライト付ルーペ)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



## 使用上の注意


- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池を外してください。

## ◆仕様

品番	倍率	レンズ径	全長
EA756MH-6	2.5・5・8倍	φ 65・50・37mm	150～180mm

- 電源・・・単4電池×3本(付属)
- 光源・・・LED球
- アクリルレンズ
- 交換レンズ付
- 重量・・・約70g(本体のみ)

## ◆各部の名称

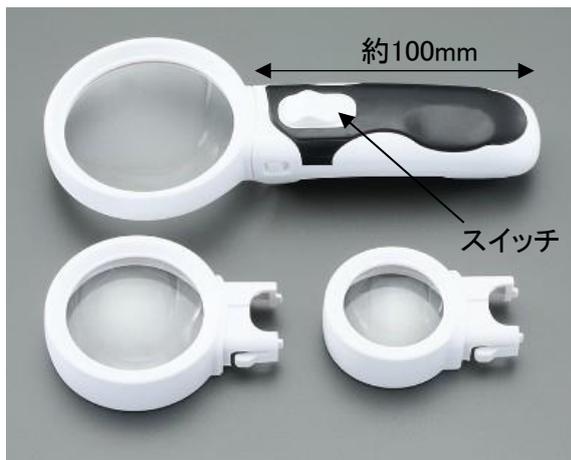

## ◆電池の入れ方

- ①ルーペ裏側の電池蓋を外し、開けます。(図1)
- ②蓋の裏側に記載されている電池の極性を確認し、電池ホルダーへ電池をセットします。
- ③ルーペ裏側の電池蓋をしっかりと閉めて完了です。



## ◆点灯/消灯

スイッチを上スライドさせると点灯し、下スライドさせると消灯します。  
※使用後は必ず消灯を確認してください。

## ◆お手入れ方法

- ・やわらかい布などで、優しく汚れを拭き取ってください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

#### ◆レンズの差し替え方法

- ①持ち手の両サイドにあるボタンを押しながら、上に引き上げます。(図2)
- ②差し替えたいレンズは「カチッ」と音が鳴るまではめ込みます。
- ③音が鳴れば、差し替え完了です。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

20.Dec