

# EA758C-160A充電式マグネット付LEDライト取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



## 注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないでください。
- ・本体はもちろんの事、充電電池を火中へ投じないでください。
- ・照度が高いため点灯中直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・子供の手の届かないところへ保管してください。
- ・直接光源を見ないでください。
- ・火気の傍で使用しないでください。
- ・充電電池の寿命を延ばすために、満充電にしておいてください。

## ◆ 特長

- ・マグネットベース付きで金属面のあらゆる場所に取り付け可能です。
- ・ヘッドは360°回転し、あらゆる角度に照射可能です。


## ◆ 仕様

- 光源…LED球×1個  
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムイオン充電電池
- 材質…ボディ:アルミニウム
- 散光
- サイズ…Φ95×110(H)mm
- 重量…360g(電池含)
- 付属…USB充電ケーブル
- 連続使用時間  
強…2.5時間  
弱…6時間



USB充電ケーブル

## ◆ 充電方法

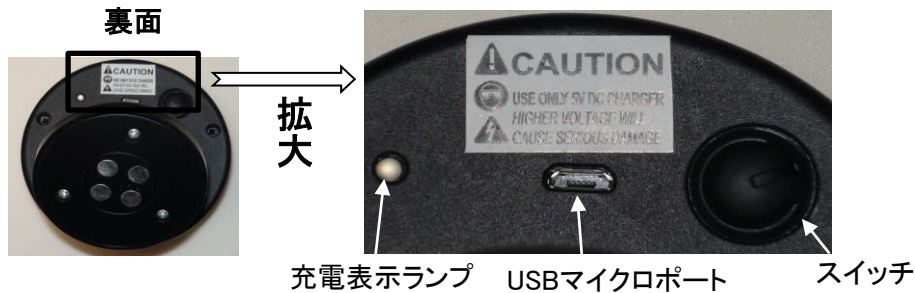

- ①ボディ裏側にUSBマイクロポート、充電表示ランプ、スイッチがあります。(上図参照)
- ②USBマイクロポートに充電ケーブルを差し、他方をP/C又は他のUSBポートに差します。
  - \* 充電中は必ず消灯して下さい。
  - \* LED充電表示ランプが赤色であれば充電中で、緑が点灯すれば充電完了です。
  - \* 充電時間は約3～5時間です。
  - \* 少なくとも1か月に1回は充電してください。
  - \* 放電させたまま保管しないでください。

## ◆ スイッチの操作点灯/消灯

ライトのスイッチはロータリースイッチなので、押す度に強点灯⇒消灯⇒弱点灯⇒消灯と繰り返します。

## ◆ お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

23.Nov.