

EA758CV-46B(ランタン/LED)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

！ 使用上の注意


- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様


- 光源…白LED球X4個、赤LED球×1個
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…アルカリ電池(単1×3本)(別売)
- 材質…エラストマー、ポリカーボネート
- 水深1m防水仕様(IPX7)
- サイズ…φ96.5×184mm
- 重量…880g

◆電池の入れ方

- ①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ②電池ケースの側面のイラスト(下図)に従って単一電池×3本を極に注意し、入れて下さい。

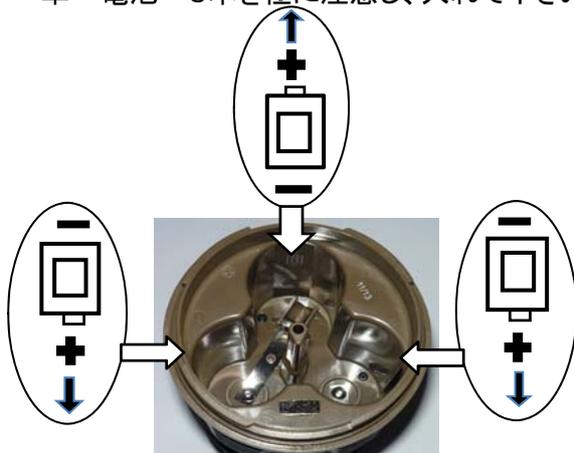

- ③本体の凹とキャップの凸と合わせテールキャップをしっかり閉めて下さい。

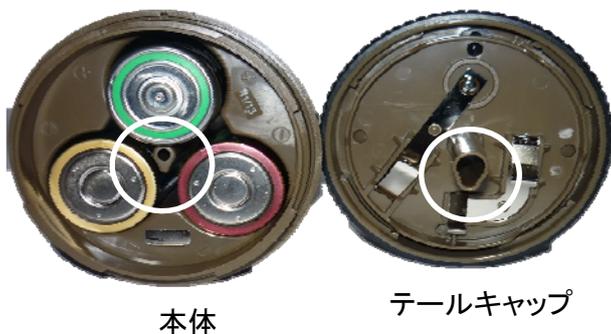

◆各部名称



注意

- ・点灯する時、光源を直接見ないで下さい。
- ・電池を入れるときは+極-極を間違えないで下さい。
- ・異なったタイプ/ブランドの電池は使用しないで下さい。

■パワー表示

電池が消耗するにつれてスイッチの光が緑色→黄色→赤色に変わり使用限界になると赤色が点滅します。

■点灯モード

本器は白色点灯と赤色点灯の2種類のモードがあります。
モードの切り替えはスイッチを2秒間押すと白色モード→赤色モード。
再度2秒間押すと赤色モード→白色モードに変わります。

・白色モード

白色モードを点灯させ続けてスイッチを早押しすると、光量が強点灯→中点灯→弱点灯→消灯に順次変わります。

・赤色モード

赤色モードを点灯させ続けてスイッチを早押しすると、ライトが点滅(SOS)します。
スイッチを押すと消灯します。

■用途

- ・カバーを反時計方向に回して外す事ができ、360° 照らせます。(A)
- ・本体の上部、底部に吊り下げ用Dリングが付いています。(B)
- ・ハンドルはパイプ、ロープ等に掛けるようにデザインされています。(C)



(A)



(B)



(C)

◆お手入れ方法

- ・半年ごとに、シリコンを塗布したきれいな布で拭いてください。

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。