

ESCO ORIGINAL LED LIGHT COLLECTION

エスコ オリジナルLEDライトコレクション 2020

2020 ハンディ・スタンド・ヘッド・工業用・ランタンなど豊富なラインナップで様々なシーンに対応◎
スタンダードなタイプから現場の声を反映したプロユースタイプまで、エスコオリジナルLEDライトをESCO便利カタログから厳選!

電池式 [単3]

コンパクトで
「高輝度」



LEDライト

ブラック 品番 EA758RE-4B

価格 4,960円 税込価格(10%) 5,456円

シルバー 品番 EA758RE-4SA

レッド 品番 EA758RE-4RA

価格 4,860円 税込価格(10%) 5,346円

- サイズ…φ21.5×159mm ●重量…124.1g(電池含)
- 材質…アルミ ●使用電池…単3×2本
- 明るさ(ルーメン)…強: 200、弱: 14、点滅: 200
- 電池寿命(時間)…強: 8、弱: 100、点滅: 12
- ボディは硬質アルマイト処理で傷に強く高耐久
- 4SA(シルバー)と4RA(レッド)は電池別売です




LEDライト

品番 EA758R-J-3

価格 1,100円 税込価格(10%) 1,210円

- サイズ…φ26×93mm ●重量…84g(電池含)
- 材質…アルミ
- 防水性能…IPX4 ●ホルスター付 ●使用電池…単3×1本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強: 100、弱: 50、点滅: 100
- 電池寿命(時間)…強: 2、弱: 4、点滅: 8

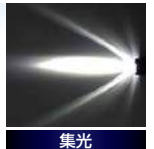

LEDフラッシュライト

品番 EA758RK-91

価格 3,750円 税込価格(10%) 4,125円

- サイズ…φ59×206mm ●重量…203g
- 防水性能…IP66 ●使用電池…単3×3本(別売)
- 明るさ(ルーメン)…強: 500、中: 250、弱: 25
- 電池寿命(時間)…強: 7、中: 14、弱: 70
- 首が3段階(0°・45°・90°)に折れ曲がるので投光器のような使い方も可能

3段階
角度調整
可能



LEDフラッシュライト

品番 EA758RB-10A

価格 2,650円 税込価格(10%) 2,915円

- サイズ…φ33×167mm ●重量…138g(本体のみ)
- 材質…アルミ合金(表面アルマイト処理)
- 防水性能…IPX4(防沫型) ●ナイロン製ホルスター、ストラップ付 ●使用電池…単3×2本(別売)
- 明るさ(ルーメン)…強: 134、弱: 30 ●電池寿命(時間)…強: 1.8、弱: 15

充電式



[充電式] LEDライト

品番 EA758RD-5A

価格 9,430円 税込価格(10%) 10,373円

- 電源…リチウムイオン充電電池 ●サイズ…φ35×155mm
- 重量…169g(充電電池含) ●材質…アルミ
- ACアダプター、カーアダプター付属 ●使用電池…リチウムイオン電池
- 明るさ(ルーメン)…強: 300、弱: 12、点滅: 300
- 電池寿命(時間)…強: 10、弱: 120、点滅: 15

交換バッテリー

品番 EA758RD-5BA

価格 1,130円

税込価格(10%) 1,243円



[充電式] LEDフラッシュライト

品番 EA758RK-81

価格 4,200円 税込価格(10%) 4,620円

- 電源…リチウムイオン充電電池 ●サイズ…φ30×82mm ●重量…75g(充電電池含)
- 明るさ(ルーメン)…強: 180、中: 90、弱: 20、点滅: 180
- 電池寿命(時間)…強: 2.5、中: 5、弱: 10、点滅: 18
- 充電用 USB ケーブル付属 ●マグネット付 ●暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ付

蓄光テールスイッチ

電池式 [単4]




LED ポケットライト (ブラック/シルバー/レッド)

| | | |
|------|----|------------|
| ブラック | 品番 | EA758RE-2B |
| シルバー | 品番 | EA758RE-2S |
| レッド | 品番 | EA758RE-2R |

価格 4,340円 税込価格 (10%) 4,774円

- サイズ…φ14.5×135.9mm ●重量…52.6g(電池含)
- 材質…アルミ ●使用電池…単4×2本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強: 180、弱: 9、点滅: 180
- 電池寿命(時間)…強: 3、弱: 50、点滅: 5
- ボディは硬質アルマイト処理で傷に強く高耐久

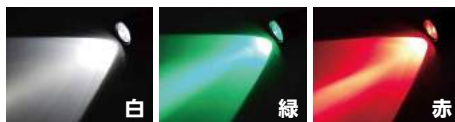

LEDライト

品番 EA758RP-4A

価格 2,700円 税込価格 (10%) 2,970円

- 光源…白色LED球1個、赤色LED球1個、緑色LED球1個
- サイズ…φ35×149mm ●重量…103g(本体のみ) ●材質…アルミ合金
- 防水性能…IP44 ●ストラップ付 ●使用電池…単4×3本(別売)
- 明るさ(ルーメン)…白: 68.9、赤: 31.3、緑: 63.4
- 電池寿命(時間)…白: 17、赤: 18、緑: 19



LEDフラッシュライト

品番 EA758RK-65B

価格 2,700円 税込価格 (10%) 2,970円

- サイズ…φ32.5×130mm ●重量…112g(本体のみ)
- 材質…アルミ合金 ●防水性能…IPX4(防沫型)
- 使用電池…単4×3本(付属) ●ストラップ付
- 明るさ(ルーメン)…強: 250、中: 125、弱: 25、点滅: 250
- 電池寿命(時間)…強: 6、中: 12、弱: 60、点滅: 108

急速充電器と繰り返し使える充電電池(単4)のセット

LEDフラッシュライト(充電電池セット)

品番 EA758RK-865C

価格 8,600円 税込価格 (10%) 9,460円

- <セット内容> LEDフラッシュライト、充電器、ケース、充電電池(単4電池×3本)、テスト電池(単4電池×3本)

電池式 [単1]



LEDライト(赤/黒)

品番 EA758RX-41

価格 3,700円 税込価格 (10%) 4,070円

- 明るさ(ルーメン)…強: 300、中: 150、弱: 30、サブ: 30
- 電池寿命(時間)…強: 11、中: 50、弱: 100、サブ: 100



LEDライト(赤/紺)

品番 EA758RX-51

価格 4,980円 税込価格 (10%) 5,478円

- 明るさ(ルーメン)…強: 800、中: 400、弱: 80、サブ: 30
- 電池寿命(時間)…強: 8、中: 40、弱: 90、サブ: 100

ESCO ORIGINAL HEADLIGHT series



LEDヘッドライト

品番 EA758RW-6

価格 3,000円 税込価格 (10%) 3,300円

- サイズ…45×58×40(H)mm ●ベルト幅…25mm
- 重量…65g(本体のみ) ●防水性能…IPX4 ●使用電池…単4×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 216、メイン(弱): 15、サブ(白): 27、サブ(赤): 15
- 電池寿命(時間)…メイン(強): 5、メイン(弱): 93、サブ(白・赤): 26.5
- ベルトの内側には滑り止めのシリコンゴムがついています



LEDヘッドライト

品番 EA758RW-38

価格 4,990円 税込価格 (10%) 5,489円

- サイズ…47×55×40(H)mm ●ベルト幅…25mm
- 重量…150g(本体のみ) ●防水性能…IP65
- 使用電池…単3×3本(付属)
- 照射タイプ…メイン: 集光、サブ: 散光
- 明るさ(ルーメン)…ブースト: 720、メイン(強): 400、メイン(中): 200、メイン(弱): 40、フラッシュ: 400、SOS点滅: 400、サブ: 150
- 電池寿命(時間)…ブースト: 10、メイン(強): 10、メイン(中): 16、メイン(弱): 60、フラッシュ: 50、SOS点滅: 50、サブ: 24
- 付属品…布バンド、ラバーバンド、ヘルメットクリップ
- メイン・サブ独立操作、同時点灯機能可能



ESCO ORIGINAL HEADLIGHT

【エスコオリジナルヘッドライト】
現場の声を反映したプロユース仕様のヘッドライトシリーズです

EA758RX series

EA758RXシリーズはヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます

「広角照射」タイプ



140°照射!

「充電式」



単3電池でも使用可能



ズレにくいゴムバンド



「充電式」LEDヘッドライト

品番 EA758RX-15

価格 7,800円 税込価格 (10%) 8,580円

- 光源…白色LED1灯(メイン)・2灯(サブ)
- 電源…USB 充電式リチウムイオン電池(付属)または単3電池×3本(別売)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…275g(電池含) ●防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm ●使用電池…リチウムイオン電池(USBケーブル付)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 500、メイン(中): 250、メイン(弱): 50、サブ(強): 50、サブ(弱): 25
- 電池寿命(時間)…強(メイン): 6.5、中(メイン): 8、メイン(弱): 18、サブ(強): 16、サブ(弱): 30
- ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド
- EA940CD-201B(別売)を使って急速充電が可能です

交換バッテリー



品番 EA758RX-15B

価格 3,360円

税込価格 (10%) 3,696円

USB-ACアダプター



品番 EA940CD-201B

価格 1,800円

税込価格 (10%) 1,980円

「電池式」



ゴム・布のバンド2本セット



LEDヘッドライト(広角ワイドタイプ)

品番 EA758RX-7A

価格 5,400円 税込価格 (10%) 5,940円

- 光源…白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)
- サイズ…68(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…165g ●防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 350、メイン(中): 175、メイン(弱): 35、サブ(強): 48、サブ(弱): 24
- 電池寿命(時間)…メイン(強): 10、メイン(中): 24、メイン(弱): 70、サブ(強): 45、サブ(弱): 80
- ヘルメットクリップ付



急速充電器と繰り返し使える
充電電池(単3)のセット

LEDヘッドライト(充電電池セット付)

品番 EA758RX-807B

価格 9,980円 税込価格 (10%) 10,978円

「集光/散光切替」タイプ



集光

散光

ゴム・布のバンド2本セット



LEDヘッドライト

品番 EA758RX-4B

価格 3,950円 税込価格 (10%) 4,345円

- 光源…LED球 ●サイズ…71(W)×40(D)×48(H)mm
- 重量…200g(電池含) ●防水性能…IPX6
- ベルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強: 200、中: 100、弱: 20
- 電池寿命(時間)…強: 12、中: 24、弱: 120
- ヘッド角度調整可能 ●ヘルメットクリップ付



急速充電器と繰り返し使える
充電電池(単3)のセット

LEDヘッドライト(充電電池セット付)

品番 EA758RX-804C

価格 9,500円 税込価格 (10%) 10,450円

「長照射距離」タイプ



LEDヘッドライト(長照射距離タイプ)

品番 EA758RX-8

価格 5,400円 税込価格 (10%) 5,940円

- 光源…白色LED球1灯(メイン)・2灯(サブ)
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ベルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…メイン(強): 350、メイン(中): 175、メイン(弱): 35、サブ(強): 48、サブ(弱): 24
- 電池寿命(時間)…メイン(強): 10、メイン(中): 24、メイン(弱): 70、サブ(強): 45、サブ(弱): 80
- 後部認識灯で後方も安全 ●ヘルメットクリップ付



急速充電器と繰り返し使える
充電電池(単3)のセット

LEDヘッドライト(充電電池セット付)

品番 EA758RX-808A

価格 9,980円 税込価格 (10%) 10,978円

「3色切替」タイプ



3色個別スイッチ付



LEDヘッドライト

品番 EA758RX-10

価格 5,400円 税込価格 (10%) 5,940円

- 光源…白色LED球1灯、赤色LED球1灯、青色LED球1灯
- サイズ…69(W)×45(D)×50(H)mm ●重量…233g(電池含)
- 防水性能…IPX6 ●ベルト幅…25mm ●使用電池…単3×3本(付属)
- 明るさ(ルーメン)…強: 350、中: 175、弱: 35、サブ(強): 5、サブ(弱): 1
- 電池寿命(時間)…強: 10、中: 24、弱: 70、サブ(強): 150、サブ(弱): 500、サブ(青): 200、サブ(赤): 600
- 青・白・赤の点灯色は個別スイッチで切り替えが可能
- 後部認識灯で後方も安全 ●ヘルメットクリップ付

LED作業灯

強力マグネット付



2000 ルーメン
3時間 連続点灯
充電式 USBケーブル付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-3**

価格 **8,600円**

税込価格(10%) 9,460円

- サイズ…160(W)×130(D)×275(H)mm
- 重量…1.1kg
- 材質…アルミダイキャスト、PC
- 明るさ(ルーメン)…強：2000、弱：900
- 連続点灯時間(時間)…強：3、弱：6
- 充電時間…5時間
- 防水性能…IP65
- 強力マグネット付



バッテリー取り外し可能



1200 ルーメン
3時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-5**

価格 **11,000円**

税込価格(10%) 12,100円

- サイズ…165(W)×130(D)×270(H)mm
- 重量…1.3kg
- 明るさ(ルーメン)…強：1200、中：600、弱：300
- 連続点灯時間(時間)…強：3、中：6、弱：12
- 充電時間…5時間
- 防水性能…IP65
- 持ち手がフック状なのでひっかけで使用できます
- バッテリーは取り外し可能



替バッテリー

品番 **EA814RD-6**

価格 **6,940円**

税込価格(10%) 7,634円

- USB給電機能付でモバイルバッテリーとしても使用できます



3250 ルーメン
3時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA814RD-4**

価格 **30,800円**

税込価格(10%) 33,880円

- サイズ…360(W)×230(D)×380(H)mm
- 重量…4kg
- 明るさ(ルーメン)…強：3250、中：1625、弱：650
- 連続点灯時間(時間)…強：3、中：6、弱：12
- 充電時間…6時間
- 防水性能…IP65



フック付

600 ルーメン
4時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA758C-108**

価格 **8,300円**

税込価格(10%) 9,130円

- サイズ…45(W)×62(D)×320(H)mm
- 重量…330g
- 明るさ(ルーメン)…強：600、弱：350、ヘッド：35
- 連続点灯時間(時間)…強：4、弱：8、ヘッド：60
- 充電時間…4時間
- 付属品…充電用ACアダプター
- ヘッド角度調整可能
- 収納式フック、背面マグネット付



ヘッド部
360° 回転
×
13 段階
角度調整機能

無段階調光



底面のマグネットベースとロックナットでライトの角度を調整、固定できます

410 ルーメン
2.5時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA758C-96**

価格 **9,940円**

税込価格(10%) 10,934円

- サイズ…40(W)×30(D)×375(H)mm
- 重量…200g
- 明るさ…0～410ルーメン(無段階)
- 連続点灯時間…約2.5～10時間
- 付属品…充電用ACアダプター
- 収納式フック、底面マグネット付



背面マグネット付

2ヶ所フック付

500 ルーメン
3時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA758C-83A**

価格 **9,000円**

税込価格(10%) 9,900円

- サイズ…56(W)×45(D)×254(H)mm
- 重量…318g
- 明るさ(ルーメン)…正面：500、ヘッド：120
- 連続点灯時間(時間)…正面：3、ヘッド：7
- 充電時間…約3.5時間
- 付属品…充電用ACアダプター
- ヘッド角度調整可能
- 収納式フック、背面・底面マグネット付



120° 角度調節

180° 角度調節

角度調整可能

底面マグネット付

400 ルーメン
5時間 連続点灯
充電式 アダプター付

【充電式】LED作業灯

品番 **EA815LD-212**

価格 **8,220円**

税込価格(10%) 9,042円

- サイズ…Φ51×405(H)mm
- 重量…420g
- 明るさ(ルーメン)…強：400、中：350、弱：300、点滅：200
- 連続点灯時間(時間)…強：5、中：7、弱：9、点滅：15
- 充電時間…4時間
- 付属品…充電用USBケーブル
- 収納式フック、底面マグネット付
- ハンドル部180°、ライト部120°可動



LED作業灯

強力「3000」ルーメン



LED作業灯

品番 **EA814RE-30**

価格 **19,800 円**

税込価格 (10%) 21,780 円

- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 防水性能…IP67
- 電球…LED球 ●電線仕様…VCTF0.75mm²×2心
- 電球…30W ●コード長…5m ●明るさ…3,000ルーメン
- サイズ…240(W)×90(D)×240(H)mm ●重量…2kg
- 角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。



全光束
3000
ルーメン

LED作業灯×1灯 スタンドセット

品番 **EA814RE-230**

価格 **33,000 円**

税込価格 (10%) 36,300 円

<スタンド共通仕様> ●伸縮サイズ…1130～2100(H)mm ●重量…1.6kg

LED作業灯×2灯 スタンドセット

品番 **EA814RE-330**

価格 **55,000 円**

税込価格 (10%) 60,500 円



EA814RE-230



EA814RE-330

全光束
3000
ルーメン
×2灯

超強力「9000」ルーメン× 360°照射




LED作業灯(ケース付)

品番 **EA814RD-1**

価格 **40,100 円**

税込価格 (10%) 44,110 円

- 電源…AC100V
- サイズ…180(W)×180(D)×1510(H)mm
- コード長…3m ●重量…7.2kg
- 材質…アルミダイキャスト、PC
- 明るさ…9000ルーメン
- 付属品…保護カード、ショルダーストラップ、キャリーバッグ
- 防水等級…IP44

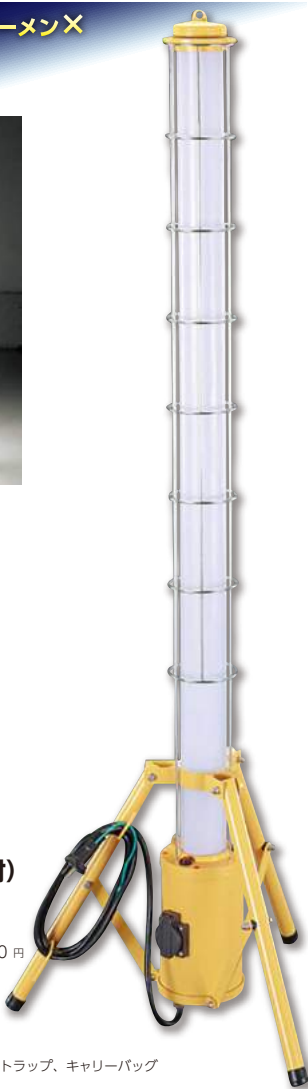

フレキシブル アーム



【充電式】LED作業灯

品番 **EA815LD-111**

価格 **1,110 円** 税込価格 (10%) 1,221 円

- サイズ…27×25×370(H)mm ●重量…58g
- 材質…ABS/磁石 ●使用電池…LR44×3本(付属)
- 明るさ…80ルーメン ●連続点灯…5時間
- 底面マグネット付
- フレキシブル仕様で自由自在に照らせます

LEDランタン



LEDランタン 【電池式】単3×3本

品番 **EA758CV-56**

価格 **2,350 円**

税込価格 (10%) 2,585 円

- サイズ…φ65×145mm
- 重量…125g(本体のみ)
- 明るさ(ルーメン)…強：75、弱：8
- 電池寿命(時間)…強：28、弱：296
- 電池は別売です



LEDランタン 【電池式】単1×3本

品番 **EA758CV-57**

価格 **3,800 円**

税込価格 (10%) 4,180 円

- サイズ…φ105×210mm
- 重量…355g(本体のみ)
- 明るさ(ルーメン)…強：300、弱：65
- 電池寿命(時間)…強：57、弱：190
- 電池は別売です



LEDランタン 【充電式】リチウムイオン

品番 **EA758CV-58**

価格 **7,350 円**

税込価格 (10%) 8,085 円

- サイズ…φ120×230mm
- 重量…500g
- 明るさ(ルーメン)…強：518、中：147、弱：11
- 電池寿命(時間)…強：4.5、中：28、弱：400
- マイクロUSB充電コード付


コードを
収納できます
(充電式のみ)

工業用LED照明灯

自在に調整！ 照らしたい場所に届く◎ 『フレキシブルアーム』採用



【クランプ式】

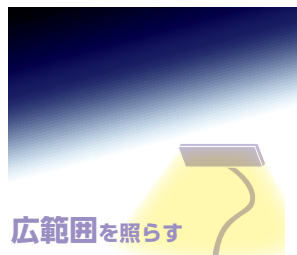

広範囲を照らす

880ルーメン

【クランプ式】 LED照明灯

品番 EA761XE-56

価格 8,600 円


税込価格 (10%) 9,460 円

- 電源…AC100V ●電球…LED
- 全長…480mm ●重量…595g
- コード長…1.8m



タッチ
スイッチ

【マグネットベース式】

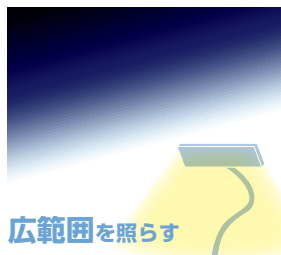

広範囲を照らす

880ルーメン

【マグネットベース式】 LED照明灯

品番 EA761XE-57


価格 10,900 円

税込価格 (10%) 11,990 円

- 電源…AC100V ●電球…LED
- 高さ…500mm ●重量…1.3kg
- コード長…1.8m



ON/OFF切替
スイッチ

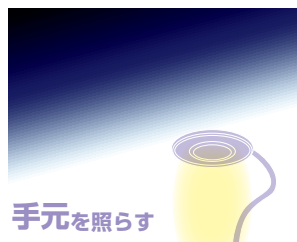

手元を照らす

490ルーメン

【クランプ式】 LED照明灯

品番 EA761XE-51


価格 6,800 円

税込価格 (10%) 7,480 円

- 電源…AC100V ●電球…LEDチップ1灯
- 全長…480mm ●重量…480g
- コード長…1.8m



タッチ
スイッチ

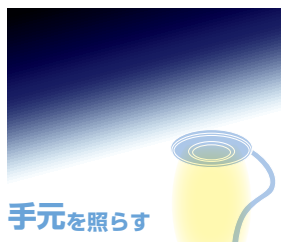

手元を照らす

490ルーメン

【マグネットベース式】 LED照明灯

品番 EA761XE-52

価格 8,300 円

税込価格 (10%) 9,130 円

- 電源…AC100V ●電球…LEDチップ1灯
- 全長…480mm ●重量…1.3kg
- コード長…1.8m



タッチ
スイッチ



【クランプ式】

しっかり固定

取付クランプ厚み 55mm



BACK

【マグネットベース式】

ON/OFF 切替え

吸着力 80kgf (オンオフ切替マグネット)



お問い合わせ先
営業部 TEL.06-6532-6226

<http://www.esco-net.com/>