

EA758EA-11 LEDヘッドライト 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用されない時は電池を外して下さい。

◆仕様


- 光源…LED球: 白色(2個)、赤色(1個)、緑色(1個)
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4電池×3本(付属)
- 電池寿命…強:(2時間)、弱(50時間)
- 照射距離…強: 80m
- 防滴性能…IPX4
- 耐衝撃性能…1m
- ヘッド角度調整可能
(約90° までの角度調整が可能)

◆各部の名称



◆電池の入れ方

- ①ヘッドバンドのホルダーを手前に倒します。
- ②バッテリーボックスの上に付いている留め具を外すと、蓋を開けることができます。
- ②電池の極性を確認(本体に記載)し、電池をセットします。
- ③蓋を戻してセット完了です。

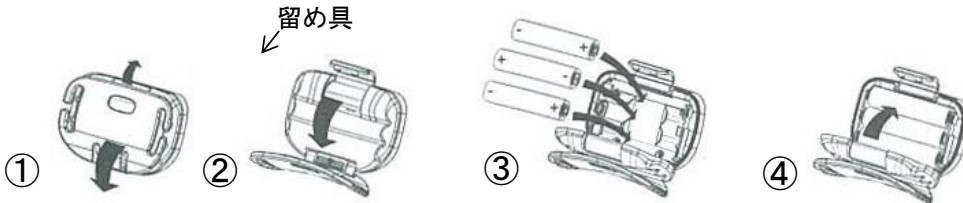

◆点灯/消灯

- スイッチボタン(白色)を押すと点灯します。
スイッチを順次押していくと、点灯モードは下記のように変わります。
- ・スイッチボタン(白色)の短時間押しの場合
白色LED2灯(強)→白色LED1灯→白色LED2灯(弱)→OFF
※2秒間スイッチを押さないでいると、次のスイッチ操作の際はOFFになります。

- ・全灯の場合、
スイッチの長押しをすると、
明るさを100%から10%まで
調整することができます。

(点灯イメージ)



白LED2灯(強)



白LED1灯



白LED2灯(弱)

※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

- ・スイッチ(赤色、緑色)を押すと点灯します。
スイッチを順次押していくと、点灯モードは下記のように変わります。
赤色→赤色(点滅)→緑色→OFF
※2秒間スイッチを押さないでいると、次のスイッチの
操作の際はOFFになります。



赤LED1灯



緑LED1灯

◆お手入れ方法

- 乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

19.Nov.