

BOUBAKU LED HANDLAMP

HATAYA

屋外用

[d2G4基準合格品]
型式検定番号/第T72678号

防爆型 LED ハンドランプ

光源に全方向タイプ11W LED電球を採用!



全方向タイプ

11W LED電球

明るさ 1,400Lm(ルーメン)

LEDだから
瞬時に100%点灯
衝撃に強い

HATAYA BOUBAKU LED HANDLAMP


防爆型LEDハンドランプ



d2G4基準合格品

型式検定番号/第T72678号

- 消費電力 **11W**
- 全光束 **1400** ルーメン
- 色温度 **5000K** 昼白色

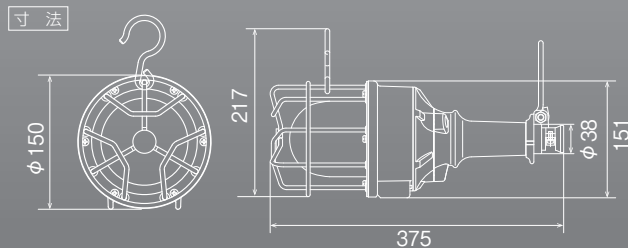

材質 灯体/アルミニウム合金鋳物 前面ガラス/硬質ガラス
ガード/φ6鉄線(樹脂コーティング仕上げ) フック/真ちゆう

11W LED電球採用! 危険な防爆エリア用LED照明

■主な特長

- 耐圧防爆構造[d2G4]
- <適用規格>工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
- 光源は11W LED電球[全方向タイプ]
- LEDなので瞬時に100%点灯、
落としても割れにくい樹脂製カバー
- 横に置いても転がらず、立てても使える安定形状
- 透明度の高い特殊硬質ガラス
- 樹脂コーティング加工を施したガード付
- 縦吊り・横吊りのできるWフック付



縦吊り・横吊りのできるWフック付



専用球 LDT11型11W LED電球
光の広がり/約300度

LED寿命	約40,000時間(目安)
明るさ	1m先中心部/約160 Lx(ルクス) 全光束/1,400Lm(ルーメン) 光色/昼白色

■仕様表

型 式	電 線	照 明 装 置	防 爆 構 造			質 量 (kg)	梱 包 (台)	標 準 価 格 (円)	JANコード
			種 類	爆 発 等 級	発 火 度				
HEP-11D *	本体のみ	LDT11型11W LED電球 (使用雰囲気温度)5~40℃	d(耐圧防爆構造)	2	G4	3	1	130,790 (税抜118,900)	31305-4

HATAYA JANコード 49-30510


●価格は本体のみです。本体のみご注文の場合は型式の後に「00」をつけてください。(HEP-11D00) ●ケーブルの配線作業は必ず有資格者の方が行ってください。
●上記仕様に接続プラグ及びケーブルは含まれておりません。ケーブルの長さ及び接続プラグのご指定に応じて別途お見積り致します。●受注生産品の為、多少納期が
かかります。●LED電球は指定以外のものは使用できません。

可燃性のガスや引火性物質の蒸気などの爆発性ガスが存在したり、蓄積するおそれがある場所では、電気機器から発生する火花や高温になった部品が点火源となり爆発や火災が発生する危険があります。このような危険場所では、爆発や火災を未然に防ぐ構造を備えた電気機器を使用する必要があります。

本製品は1種危険場所及び2種危険場所で使用することができる「耐圧防爆構造」を備えています。発火度が「G1~G4」で、爆発等級が1及び2の爆発性ガスが存在する場所で使用することができます。

■用途

- 石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
- タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
- 消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等への備品に
- 各工場等の塗装ブース点検時の照明に

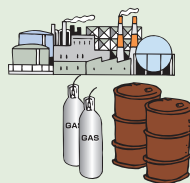

■使用できる爆発性ガス分類例

爆発等級	発火度	G1	G2	G3	G4	G5
1	アセトン	エタノール	ガソリン	アセトアルデヒド		
	アンモニア	酢酸イソペンチル	ヘキサン	エチルエーテル		
2	一酸化炭素	1-ブタノール				
	エタノール	ブタン				
	酢酸	無水酢酸				
	酢酸エチル					
	トルエン					
	プロパン					
	ベンゼン					
	メタノール					
	メタン					
	石炭ガス	エチレン	イソブレン			
		エチレンオキド				



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号



顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>