

EA758RN-55 [充電式]LEDペン型ライト 取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意


- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。
- 爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。□
火災や爆発を起こす危険性があります。
- ご使用後は必ず電源を消してください。

◆仕様

- 光源…LED球
- 使用電池…リチウムイオン電池(本体内存)
- サイズ…φ 14.3×123mm
- 重量…36g(電池含)
- 防水性能…IPX7 ●散光
- 付属品…充電用USBコード(Type-C)
替Oリング×2個

明るさ	ルーメン	照射距離(m)	電池寿命(時間)
強	350	71	0.75
中	70	30	2
弱	9	12	11

◆各部名称

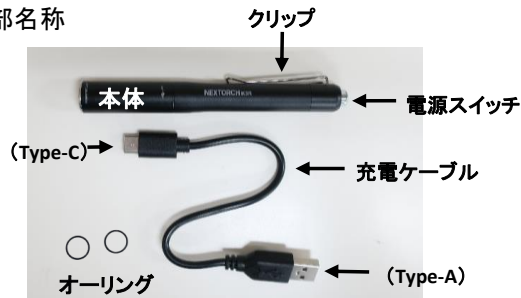

◆充電方法

- ①キャップを反時計回りに回し外します。
- ②充電ケーブル(Type-C側)を本体に差し込み、電源スイッチを押して充電を開始します。
(充電中は赤色に点灯します。)
- ③充電が完了したら、電源スイッチを押してケーブルを抜き、キャップを時計回りに回し、閉めて下さい。
(充電完了後は緑色に点灯します。)



◆点灯/消灯

- 一時点灯(スイッチ半押)
電源スイッチを半押しすると、その間だけ点灯し、手を離すと消灯します。
- 常時点灯(スイッチ全押)
電源スイッチをカチッと音がするまで押し込むことで常時点灯させることができます。

◆明るさの変更方法

電源スイッチを半押し、またはライトをつけてから2秒以内に再点灯することで、明るさを『弱 → 中 → 強』と変更することができます。

◆お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。
- Oリング、その他摩擦が生じるところは薄くシーリンググリスを塗って下さい。
- Oリングが破損した場合は、付属のOリングと交換してください。

⚠ 改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Apr.