

EA758RX-4C LEDヘッドライト 取扱説明書

Ver. 1.1

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■使用上の注意



- ・当製品は、頭もしくはヘルメットに装着する光源としての使用を目的としております。用途外の使用はしないでください。
- ・直接ライトの光を目にあてないでください。目を傷める原因になります。
- ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。

■機能

- ・明るさ3段階変更可能(最大255ルーメン)+点滅機能付
- ・集散光切替え可
- ・ゴムバンドと布バンドの2way仕様


■各部名称



■使用方法


・点灯/消灯

スイッチを1回押すごとに下記の様に点灯モードが変更します。
各モードに変更後、2秒以上たってからスイッチを押すと消灯します。
再び点灯する場合は「点灯(強)」モードからになります。

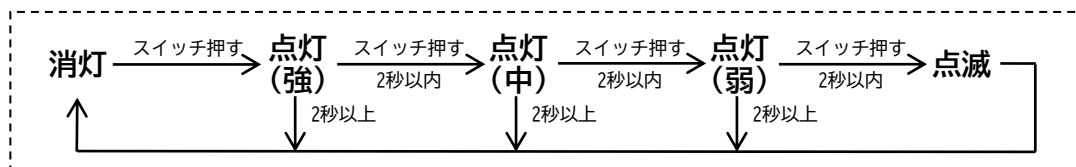


・集散光切替え

集散光切替えレバーを左右に動かすと、集光⇄散光の切替えができます。

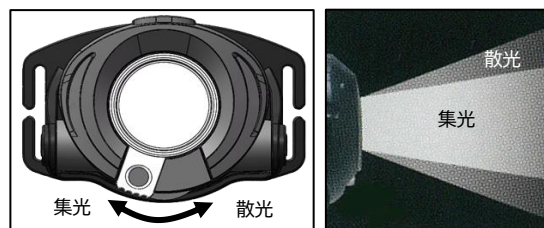




・角度調整

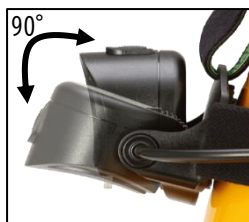
ライト本体を指で挟むように持ち、上下に動かします。0~90°まで任意の角度に調整ができます。




■メンテナンス、保管

・電池の交換方法

- ①  のつまみを  方向へスライドし、ロックを解除します。
- ②極性に注意し、単3電池×3本を装着してください。
- ③バッテリーボックスを閉じ、つまみを  方向へスライドさせロックしてください。

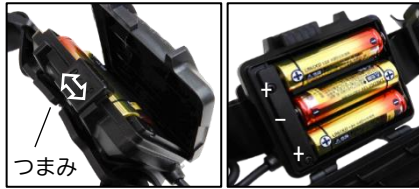

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・電池の向き(極性)に注意して装着してください。 ・長期間使用しないときは、電池を取り外してください。 <p>守らない場合、電池の液漏れ、発熱などによりケガや故障の原因となります。</p>
---	---

・バンドの交換方法

矢印部のスリットを通してバンドを脱着します。

※ゴムバンドには頭頂部用のバンドはありません。



・お手入れ方法

- 軽度な汚れの場合、柔らかい布で乾拭きしてください。
 汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用し、硬く絞った布で拭いてください。
 (シンナーなどの溶剤を使用はしないでください。)
 長期間使用しない場合は、電池を取り外し、乾燥した場所に保管してください。

■仕様

光源	白色LED球1灯
電源	単3電池×3本(別売)
明るさ	下記別表
電池寿命	下記別表
照射距離	下記別表
照射タイプ	集光/散光 切替式
防水性能	IPX6
使用環境温度	-10~55℃
サイズ	ライト本体：71.8(W)×38.2(D)×48.4(H)mm
	バッテリーボックス：70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
重量	220g(電池含む)
付属品	25mm幅ゴムバンド×1本、25mm幅布バンド×1本、ヘルメット取付用バンドクリップ×4個

点灯モード	明るさ (ルーメン)	電池寿命	照射距離
強	255	約10時間	59m
中	122	約30時間	44m
弱	20	約102時間	17m
点滅	255	約20時間	-

24. Mar.